



M12 Power vinklad hane till öppen ände, skärmad - T-kod

Upp till 63 V & 16 A, skärmad. Utrymmesoptimerad konstruktion. Lämplig för industriautomation. Se tekniska data och beställ direkt i vår webshop!

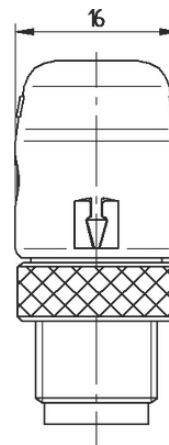

Kompletterande automationskomponenter från Lapp

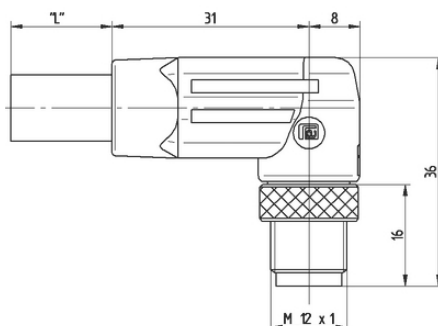

Maskin- och anläggningkonstruktion



Monteringstid



Utrymmeskrav



Släpkedja



Robust



Störningssignaler



Vattentät

Fördelar

Kraftfull: Upp till 63 V & 16 A
Optimalt ström- & spännings-/storleksförhållande
Utrymmesoptimerad konstruktion
Färgkodade insatser för enkelt montage

Användningsområden

Industriautomation
Robotapplikationer
LED-belysning/armaturer
Maskin- och anläggningsteknik

Senaste uppdatering (08.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

M12 Power vinklad hane till öppen ände, skärmad - T-kod**Produktegenskaper**

PUR-kabel lämplig för släpkedja
Enligt DIN EN 61076-2-111

Design/Utförande

Kabeltyp PUR: Li9Y91YC11Y-OB - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)AWM 20939(600V/80oC)

Tekniska data

Märkspänning:	Max 50 V AC / 60 V DC
Märkström:	Max 16 A
Minsta böjningsradie:	Flexibel: 7,5 x kabeldiametern Fast: 4 x kabeldiametern
Skyddsklass:	IP65/IP67
Kodning:	T-kod
Material kontaktkåpa:	TPE
Material insats:	PBT-GF
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Kontaktresistans:	≤10 mOhm
Isolationsmotstånd:	>10 ⁹ Ohm
Temperaturområde:	Kabel: -25°C till +80°C Kontakt: -40°C till +125°C


Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

M12 Power vinklad hane till öppen ände, skärmad - T-kod

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Yttre diameter (mm)	Märkspänning (V)	Märkström (A)
M12 hane 4-poligt utförande							
83407778	RSWTS 4T-722/2 M	2	PUR	4 x 1,5	9,4	60	16
83407779	RSWTS 4T-722/5 M	5	PUR	4 x 1,5	9,4	60	16
83407780	RSWTS 4T-722/10 M	10	PUR	4 x 1,5	9,4	60	16
83407781	RSWTS 4T-722/15 M	15	PUR	4 x 1,5	9,4	60	16

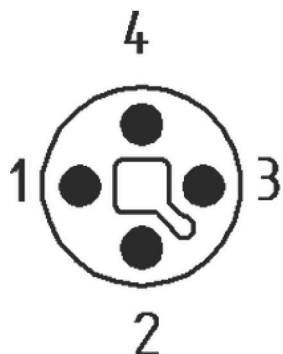M12 Power vinklad hane till öppen ände, skärmad - T-kod

1 = brown

2 = white

3 = blue

4 = black

**lumberg**automation