


DYMO® Märksmaskin Rhino 4200

DYMO® Märksmaskin Rhino 4200 är den minsta, portabla etikettskrivaren i DYMO®-serien för industriell märkning. ABC-knappsats.

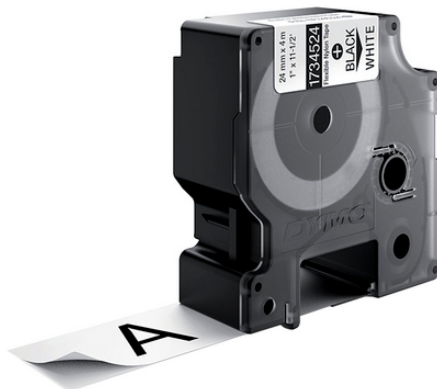

Monteringstid



Låg vikt



Utrymmeskrav

Fördelar

Kompakt och portabel enhet
 Integrerade gummistötdämpare hjälper till att förhindra skador från stötar mm
 Beständig mot UV-ljus, olja, nötning och lösningsmedel
 Inomhus och utomhusapplikationer

Användningsområden

Märkning av kablar, enkelledare och komponenter
 Färgade självhäftande vinylband
 Krympslangar

Produktegenskaper

Termotransferutskriftsteknologi
 QWERTZ-knappsats

Övrigt

Nätkabeln ingår inte i leveransomfattningen (artikelnr 61800150)

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000608

Senaste uppdatering (13.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

DYMO® Märkmaskin Rhino 4200

Klassificering ETIM 6:

ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märktejp

ETIM 6.0 Class-ID: EC000608

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Textband

Material:

Vinylband: Krympslangsband vinyl: Polyolefin (flamtålig UL224),
krympförhållande 3:1

Temperaturområde:

Vinylband: -18 °C till +90 °C krympslangsband: -18 °C till 135 °C

Observera

DYMO® är ett registrerat varumärke som tillhör Sanford GmbH, ett Newell Rubbermaid-företag

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

DYMO® Märkmaskin Rhino 4200

Art nr	Benämning	Förp.
61800337	DYMO RHINO PRO 4200	-
83257103	Marking Kit Rhino 4200 9mm	1
83257104	Marking Kit Rhino 4200 12mm	1