


## FLEXIMARK® Wrapping label LCK

FLEXIMARK® LCK omlindningsetiketter i vinyl med en laminat-/skyddsfolie för märkning av kablar med en laserskrivare. Skyddsfolien skyddar texten mot nötning och lösningsmedel.

### Info

LCK 32 YE i FLEXIMARK® provpåse (artikelnr M3251010)

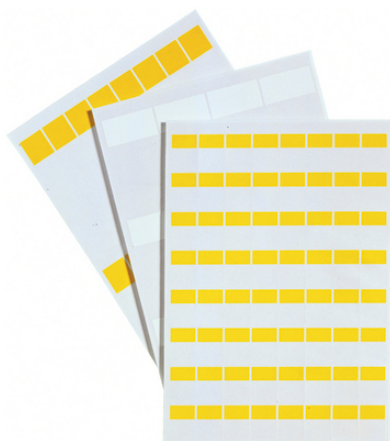

Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Solenergi



Vindkraft



God kemisk resistens



Halogenfri



Utrymmeskrav



UV-beständig



Vattentät

### Fördelar

Den transparenta folien lindas om kabeln och klistras över märkningsområdet så att märkningen är skyddad mot slitage, smuts och lösningsmedel

Beständigt mot kemikalier, UV-strålning, fukt och olja (dieseloljor, basiska rengöringsmedel, saltvatten, etanol etc.)

Platsbesparande på grund av tät lindning

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## FLEXIMARK® Wrapping label LCK

### Användningsområden

For cable marking

### Övrigt

Utskrift med programvaran FLEXIMARK® Software och en vanlig laserskrivare

Placera ark i det manuella pappersmatningsfacket

Bästa möjliga utskriftsegenskaper i laserskrivare uppnås med rak arkstyrning

### Inklusive

10 eller 100 perforerade DIN A4-ark (beroende på den valda förpackningsstorleken)

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001530 ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Kabelkodningssystem
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001530 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelmarkeringssystem
Häftämne:	Akrylbaserat permanent häftämne
Färg:	Gul, vit
Material:	Halogenfri polyester Tjocklek: 0.025 mm
Temperaturområde:	-40°C till +125°C Applicering: min +10°C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter

**FLEXIMARK® Wrapping label LCK**

Art nr	E-nummer	Benämning	Färg	Bredd x längd (mm)	Etikettyta (mm)	För yttre Ø (mm)	Etiketter/förpacknings enhet
83256143	2972071	Label LCK 32 25x33.5 WH	vit	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	640
Liten förpackning (10 ark) - gul version							
83256142	2972070	Label LCK 32 25x35.5 YE	gul	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	640
83256145	2972073	Label LCK 35 25x55 WH	vit	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	400
83256144	2972072	Label LCK 35 25x55 YE	gul	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	400
83256147	2972345	Label LCK 40 25x94 WH	vit	25.0 x 94.0	25.0 x 25.4	8.0 - 21.0	240
83256146	2972344	Label LCK 40 25x94 YE	gul	25.0 x 94.0	25.0 x 25.4	8.0 - 21.0	240
83256149	2972075	Label LCK 45 25-142.5 WH	vit	25.0 x 142.5	25.0 x 25.4	8.0 - 36.0	160
83256148	2972074	Label LCK 45 25-142.5 YE	gul	25.0 x 142.5	25.5 x 25.4	8.0 - 36.0	160
83256160	2972346	Label LCK 48 35x93 WH	vit	34.0 x 93.0	34.0 x 25.4	8.0 - 21.0	180
83256161	2972347	Label LCK 48 35x93 YE	gul	34.0 x 93.0	34.0 x 25.4	8.0 - 21.0	180
83256151	2972349	Label LCK 60 50x56 WH	vit	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	200
83256150	2972348	Label LCK 60 50x56 YE	gul	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	200
83256153	2972351	Label LCK 65 50x94 WH	vit	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	120
83256152	2972350	Label LCK 65 50x94 YE	gul	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	120
83256155	2972353	Label LCK 70 50x142.5 WH	vit	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	80
83256154	2972352	Label LCK 70 50x142.5 YE	gul	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	80
Stor förpackning (100 ark) - gul version							
83256542	2940421	LCK 32 25x33.5 YE	gul	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	6400
83256162	-	FLEXIMARK® Etikett LCK 20 13x20 YE	gul	13.0 x 20.0	13.0 x 9.0	3.0 - 4.0	1800
83256163	-	FLEXIMARK® Etikett LCK 20 13x20 WH	vit	13.0 x 20.0	13.0 x 9.0	3.0 - 4.0	1800

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16

**FLEXIMARK® Wrapping label LCK**

Art nr	E-nummer	Benämning	Färg	Bredd x längd (mm)	Etikettyta (mm)	För yttre Ø (mm)	Etiketter/förpacknings enhet
83256545	2940423	LCK 35 25x55 WH	vit	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	4000
83256544	2940422	LCK 35 25x55 YE	gul	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	4000
83256546	2940424	LCK 40 25x94 YE	gul	25.0 x 94.0	25.0 x 25.4	8.0 - 21.0	2400
83256549	2940426	LCK 45 25.0x142.5 WH	vit	25.0 x 142.5	25.0 x 25.4	8.0 - 36.0	1600
83256548	2940425	LCK 45 25x142.5 YE	gul	25.0 x 142.5	25.0 x 25.4	8.0 - 36.0	1600
83256551	2940428	LCK 60 50x56 WH	vit	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	2000
83256550	2940427	LCK 60 50x56 YE	gul	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	2000
83256553	2940429	LCK 65 50x94 WH	vit	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	1200
83256555	2940430	LCK 70 50.0x142.5 WH	vit	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	800
83256562	-	FLEXIMARK® Etikett LCK 20 YE-100	gul	13.0 x 20.0	13.0 x 9.0	3.0 - 4.0	18000
83256563	-	FLEXIMARK® Etikett LCK 20 WH-100	vit	13.0 x 20.0	13.0 x 9.0	3.0 - 4.0	18000

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03\_16