


FLEXIMARK® Micro Kit

FLEXIMARK® Micro Kit - En praktisk box med alla tillbehör som behövs för uppmärkning av kablar och enkelledare direkt på plats.

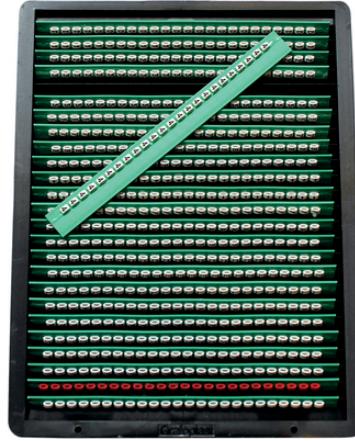

God kemisk resistens



Monteringstid

Fördelar

Ett system för olika applikationer
 Möjlighet att byta markeringstexten utan att ta bort märket
 Minimerad installationstid
 Snabb, effektiv och användarvänlig, med stor minskning av lagerhållning
 Hållbara PVC hållare skyddar texten från nötning och nedbrytning

Användningsområden

Inomhusapplikationer
 Snabb och enkel montering på plats
 För ledningsmärkning och kabelmärkning
 Märkning för både före och efter montering

Produktegenskaper

Brandklassning enligt UL 94V-1

Övrigt

Färdigskrivna alfanumeriska tecken monteras i transparenta märkhylsor för att märka ledningar, parter, kablar, plintmärkning och övrig utrustning i paneler
 Möjlighet att byta ut märkningen utan att ta bort hylsan med demonteringsverktyget (art nr 83290201)

Inklusive

Micro Kit: 1x teckenremsa med text 1-9 och A B C E L N R S T V + - / (1 teckenremsa innehåller 24 märken) 1x vit och röd blank teckenremsa 50x transparenta märkhylsor 3-4/15 mm 20x transparenta märkhylsor 8-10/15 mm 50x transparenta märkhylsor med buntbandsfästen 23 mm 50x snap-on märkhylsor 2-3,5/15 mm 50x snap-on märkhylsor 2,8-5/15 mm 50x spark pins 1,5 mm 2,9 mm, röd 20x spark pins 2,5 mm 2,12 mm, blå 20x spark pins 4 mm 2,12 mm, grön 50x självhäftande komponent märkhylsor, 15 mm 1x monteringsverktyg (artikel nr. 83290199)

Varje Trasp™ består av 50 teckenremsor, där varje teckenremsa består av 24 tecken (totalt 1.200 tecken/fp)

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Micro Kit

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmateriäl
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmateriäl
Dimensioner:	Micro Kit: 170 x 210 x 75 mm Bredd 3M TM TRASPTM remsor: 2,3 mm
Vid förfrågan:	Vid förfrågan: övriga märkhylsor
Färg:	Teckenremsor: vita Vid förfrågan: gula teckenremsor
Temperaturområde:	-50°C till +80°C

Observera

Trasp TM är ett registrerat varumärke som tillhör 3M.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

FLEXIMARK® Micro Kit

Art nr	E-nummer	Benämning	Etiketter/förpackningsenhet
Micro Kit			
83290100	2940585	3M™ Trasp™ Micro Kit WH	-
Bokstäver			
83290120	2940637	3M™ Trasp™ remsor "A" WH	1200
83290121	2940638	3M™ Trasp™ remsor "B" WH	1200
83290122	2940639	3M™ Trasp™ remsor "C" WH	1200
83290123	2940640	3M™ Trasp™ remsor "D" WH	1200
83290124	2940704	3M™ Trasp™ remsor "E" WH	1200
83290125	2940726	3M™ Trasp™ remsor "F" WH	1200
83290126	2940727	3M™ Trasp™ remsor "G" WH	1200
83290127	2940728	3M™ Trasp™ remsor "H" WH	1200
83290128	2940729	3M™ Trasp™ remsor "I" WH	1200
83290129	2940805	3M™ Trasp™ remsor "J" WH	1200
83290130	2940809	3M™ Trasp™ remsor "K" WH	1200
83290131	2940824	3M™ Trasp™ remsor "L" WH	1200
83290132	2940839	3M™ Trasp™ remsor "M" WH	1200
83290133	2940863	3M™ Trasp™ remsor "N" WH	1200
83290134	2940864	3M™ Trasp™ remsor "O" WH	1200
83290135	2940873	3M™ Trasp™ remsor "P" WH	1200
83290136	2940874	3M™ Trasp™ remsor "Q" WH	1200
83290137	2940875	3M™ Trasp™ remsor "R" WH	1200
83290138	2940894	3M™ Trasp™ remsor "S" WH	1200
83290139	2940900	3M™ Trasp™ remsor "T" WH	1200
83290140	2940933	3M™ Trasp™ remsor "U" WH	1200
83290141	2940934	3M™ Trasp™ remsor "V" WH	1200
83290142	2940987	3M™ Trasp™ remsor "W" WH	1200
83290143	2940988	3M™ Trasp™ remsor "X" WH	1200
83290144	2940989	3M™ Trasp™ remsor "Y" WH	1200
83290145	2940990	3M™ Trasp™ remsor "Z" WH	1200
Siffror			
83290102	2940590	3M™ Trasp™ remsor "0" WH	1200
83290103	2940595	3M™ Trasp™ remsor "1" WH	1200
83290104	2940596	3M™ Trasp™ remsor "2" WH	1200
83290105	2940597	3M™ Trasp™ remsor "3" WH	1200
83290106	2940598	3M™ Trasp™ remsor "4" WH	1200

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® Micro Kit

Art nr	E-nummer	Benämning	Etiketter/förpackningsenhet
83290107	2940599	3M™ Trasp™ remsor "5" WH	1200
83290108	2940621	3M™ Trasp™ remsor "6" WH	1200
83290109	2940622	3M™ Trasp™ remsor "7" WH	1200
83290110	2940623	3M™ Trasp™ remsor "8" WH	1200
83290111	2940624	3M™ Trasp™ remsor "9" WH	1200
Symboler			
83290112	2940625	3M™ Trasp™ remsor "+" WH	1200
83290113	2940626	3M™ Trasp™ remsor "-" WH	1200
83290116	2940629	3M™ Trasp™ remsor "." WH	1200
83290115	2940628	3M™ Trasp™ remsor "/" WH	1200
83290118	2940635	3M™ Trasp™ remsor "Ø" WH	1200
83290114	2940627	3M™ Trasp™ remsor "earth" WH	1200
83290117	2940630	3M™ Trasp™ remsor "*" WH	1200
83290119	2940636	3M™ Trasp™ remsor ":" WH	1200

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Micro Kit

