


FLEXIMARK® rostfritt stål tecken MR

FLEXIMARK® MRpräglade teckenremсор i rostfritt syrafast stål för kabelmärkning tillsammans med buntband och hållare för aggressiva miljöer.

Info

Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

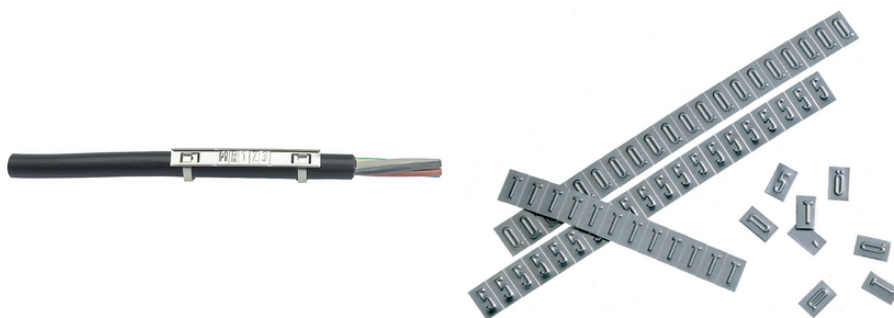

Maskin- och anläggningkonstruktion



Olja & Gas



Spårbundet



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Köldbeständig



Korrosionsbeständig



Oljeresistent



Syresistent



Temperaturbeständig



UV-beständig

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® rostfritt stål tecken MR

Fördelar

Snabb, enkel och permanent märkning på plats

Användningsområden

Kabel- och komponentmärkningssystem

Vid montering skjuts teckenremсор in i NM rostfria syrafasta teckenhållare

Märkning kan användas inom industrin och aggressiva miljöer (e.g. olja, järnväg)

Standarder/Godkännanden

Achilles JQS certifierad

Övrigt

Kyrilliska tecken vid förfrågan

Inklusive

Satserna innehåller 200 märken av varje tecken

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001288

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial

Dimensioner:

Höjd x bredd: ca. 9,5 x 6 mm

Teckenhöjd: ca. 6,8 mm

Material:

Acid resistant stainless steel

EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

Temperaturområde:

-80°C upp till +539°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter

FLEXIMARK® rostfritt stål tecken MR

Art nr	E-nummer	Benämning	Etiketter/förpackningsenhet
Siffror			
83254179	2972026	MR10-20-1 syrafast teckenremsa	200
83254180	2972027	MR10-20-2 syrafast teckenremsa	200
83254181	2972028	MR10-20-3 syrafast teckenremsa	200
83254182	2972029	MR10-20-4 syrafast teckenremsa	200
83254183	2972030	MR10-20-5 syrafast teckenremsa	200
83254184	2972031	MR10-20-6/9 syrafast teckenremsa	200
83254185	2972032	MR10-20-7 syrafast teckenremsa	200
83254186	2972033	MR10-20-8 syrafast teckenremsa	200
Bokstäver			
83254150	2972000	MR10-20-A syrafast teckenremsa	200
83254151	2972001	MR10-20-B syrafast teckenremsa	200
83254152	2972002	MR10-20-C syrafast teckenremsa	200
83254153	2972003	MR10-20-D syrafast teckenremsa	200
83254154	2972004	MR10-20-E syrafast teckenremsa	200
83254155	2972005	MR10-20-F syrafast teckenremsa	200
83254156	2972006	MR10-20-G syrafast teckenremsa	200
83254157	2972007	MR10-20-H syrafast teckenremsa	200
83254158	2972008	MR10-20-I syrafast teckenremsa	200
83254159	2972009	MR10-20-J syrafast teckenremsa	200
83254160	2972010	MR10-20-K syrafast teckenremsa	200
83254161	2972011	MR10-20-L syrafast teckenremsa	200
83254162	2972012	MR10-20-M syrafast teckenremsa	200
83254163	2972013	MR10-20-N syrafast teckenremsa	200
83254164	2972014	MR10-20-O syrafast teckenremsa	200
83254165	2972015	MR10-20-P syrafast teckenremsa	200
83254166	2972016	MR10-20-Q syrafast teckenremsa	200
83254167	2972017	MR10-20-R syrafast teckenremsa	200
83254168	2972018	MR10-20-S syrafast teckenremsa	200
83254169	2972019	MR10-20-T syrafast teckenremsa	200
83254170	2972020	MR10-20-U syrafast teckenremsa	200
83254171	2972021	MR10-20-V syrafast teckenremsa	200
83254172	2972214	MR10-20-W syrafast teckenremsa	200
83254173	2972023	MR10-20-X syrafast teckenremsa	200
83254174	2972024	MR10-20-Y syrafast teckenremsa	200

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® rostfritt stål tecken MR

Art nr	E-nummer	Benämning	Etiketter/förpackningsenhet
83254175	2972025	MR10-20-Z syrafast teckenremsa	200
83254177	2972216	MR10-20-Å syrafast teckenremsa	200
83254178	2972217	MR10-20-Ö syrafast teckenremsa	200
83254201	2972218	MR10-20-Ü syrafast teckenremsa	200
Symboler			
83254192	2972036	MR10-20-+ syrafast teckenremsa	200
83254191	2972035	MR10-20-- syrafast teckenremsa	200
83254194	2972037	MR10-20-/ syrafast teckenremsa	200
83254195	2972038	MR 10-20-. syrafast teckenremsa	200
83254199	2972223	MR10-20-: syrafast teckenremsa	200
83254198	2972222	MR10-20~ syrafast teckenremsa	200
83254193	2972219	MR10-20= syrafast teckenremsa	200
83254200	2972224	MR10-20-ea syrafast teckenrems	200
83254196	2972220	MR10-20-, syrafast teckenremsa	200
83254202	2972225	MR10-20(syrafast teckenrems	200
83254189	2972227	MRP10-20 syrafast teckenremsa	200

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16