


## Delbar skyddsslang

Av PA6 och PP för måttliga krav

Tvådelad korrugerad universalslang för enklare installationer. God olje- och kemikaliebeständighet. Halogen- och kadmiumfri. Beställ direkt i vår webshop!

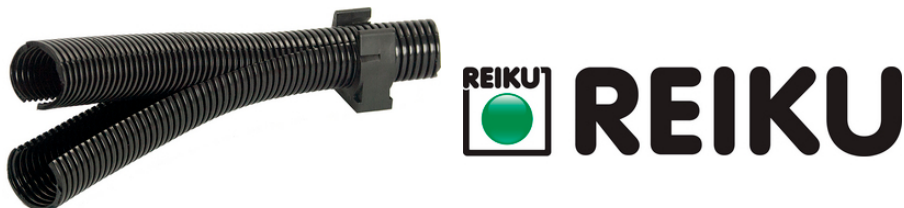

God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

### Fördelar

Tvådelad universalslang för enklare installationer  
Enkelt eftermontage av kabelskydd  
God olje- och kemikaliebeständighet

### Användningsområden

Maskiner  
Apparatskåp  
Inom- och utomhus  
Fasta applikationer

### Produktegenskaper

Halogen- och kadmiumfri  
Silikonfri  
UV- och väderbeständig  
Brandspridningsklass: UL94-V2

### Övrigt

CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>

## Delbar skyddsslang

### Tekniska data

Färg:	svart
Material:	PA.=Polyamid 6, PP.=Polypropen
Temperaturområde:	PA: -40°C till +120°C PP: -40°C till +135°C, kortvarigt 150°C

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

## Delbar skyddsslang

Art nr	E-nummer	Benämning	NW (mm)	Yttre Ø (mm)	Inner-Ø (mm)	Min. böjningsradie stat. (mm)	Lämplig slanghållare	Förp. (m)
PP slang								
83145250	1412098	DELBAR SLANG PPRTB-10	10	13	8,5	28	83145209	50
83145251	1412099	DELBAR SLANG PPRTB-12	12	16	11	35	83145210	50
83145252	1412100	DELBAR SLANG PPRTB-14	14	18,9	13	40	83145233	50
83145253	1412101	DELBAR SLANG PPRTB-17	17	21,3	15,1	45	83145211	50
83145254	1412102	DELBAR SLANG PPRTB-24	24	31,5	24	65	83145232	25
83145255	1412103	DELBAR SLANG PPRTB-29	29	34,4	26,6	100	83145213	25
83145256	1412104	DELBAR SLANG PPRTB-34	34	42,7	31,8	120	83145214	25
83145257	1412105	DELBAR SLANG PPRTB-45	45	53,9	43,9	140	83145215	25
83145269	-	DELBAR SLANG PPRTB-68	68	78	60	200	-	10
PA6 slang								
83145260	1412106	DELBAR SLANG PARTB-10	10	13,3	8,5	33	83145209	50
83145261	1412107	DELBAR SLANG PARTB-12	12	16	11	35	83145210	50
83145262	1412108	DELBAR SLANG PARTB-14	14	19	13	42	83145233	50
83145263	1412109	DELBAR SLANG PARTB-17	17	21,5	15,5	45	83145211	50
83145264	1412111	DELBAR SLANG PARTB-24	24	31,7	24	80	83145232	25
83145265	1412112	DELBAR SLANG PARTB-29	29	35	27,2	120	83145213	25
83145266	1412113	DELBAR SLANG PARTB-34	34	42,5	32	145	83145214	25
83145267	1412114	DELBAR SLANG PARTB-45	45	53,9	43,9	150	83145215	25
83145270	-	DELBAR SLANG PARTB-68	68	79	60	190	-	10

Senaste uppdatering (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16