


Returfjädrar NW 23-70

För slang NW23-70

Används tillsammans med slanghållare, fjäderhållarinsatser och slitskydd för att kontrollera slangens slack och minska slitage. Beställ direkt i vår webshop!

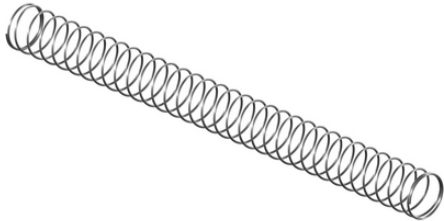

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Robust



UV-beständig

Fördelar

Returfjädrar användes tillsammans med slanghållare PASSB, fjäderhållarinsatser och PAPRB för att kontrollera slangens slack. Minskar slitage och problem med slang och robot.

Användningsområden

I kombination med slanghållare PASSB, fjäderhållarinsatser, slangskydd PAPRB och robotslang. Robotar och andra dynamiska maskinapplikationer.

Övrigt

CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>

Tekniska data

Färg: Naturell
Material: Fjäderstål

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Returfjädrar NW 23-70

Art nr	Benämning	NW (mm)	Begagnad med hållare	Används med insats	Springform	Fjäderkraft	Längd (mm)	Inner-Ø (mm)	Förp (st)
83156696	FSSF-23-600	23	PASSB-29	POFHB-23/29	Konisk	Lätt	600	33-40	1
83156697	FSSF-29-400	29	PASSB-29	POFHB-23/29	Cylindrisk	Lätt	400	40	1
83156698	FSMF-29-600	29	PASSB-29	POFHB-36	Konisk	Medium	600	41-47,5	1
83156695	FSSF-36-400	36	PASSB-52	POFHB-36	Cylindrisk	Lätt	400	55	1
83156694	FSMF-36-400	36	PASSB-52	POFHB-36	Cylindrisk	Medium	400	55	1
83156699	FSMF-36-600	36	PASSB-36	POFHB-36/36	Cylindrisk	Medium	600	48	1
83156705	FSMF-48-550	48	PASSB-70	PAFKB-52	Konisk	Medium	550	72	1
83156692	FSMF-52-1000	52	PASSB-70	PAFHB-70, PAFTB-70, PAFKB-70	Konisk	Medium	1000	68-89	1
83156691	FSVF-52-1000	52	PASSB-70	PAFHB-70, PAFTB-70, PAFKB-70	Konisk	Stark	1000	68-89	1
83156706	FSMF-52-52-1000	52	PASSB-70	PAKFB-52	Cylindrisk	Medium	1000	73	1
83156700	FSMF-70-550	70	PASSB-70	PAFHB-70, PAFTB-70, PAFKB-70	Cylindrisk	Medium	550	89	1
83156690	FSMF-70-1000	70	PASSB-70	PAFHB-70, PAFTB-70, PAFKB-70	Cylindrisk	Medium	1000	89	1
83156689	FSVF-70-1000	70	PASSB-70	PAFHB-70, PAFTB-70, PAFKB-70	Cylindrisk	Stark	1000	89	1

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16