


## Tätning, TKKSB

För slang NW23-70

Används för att täta och hålla kablar och slangar på plats när de kommer ut ur robotslangen. Flera färdiga hålkombinationer finns. Beställ direkt i vår webshop!

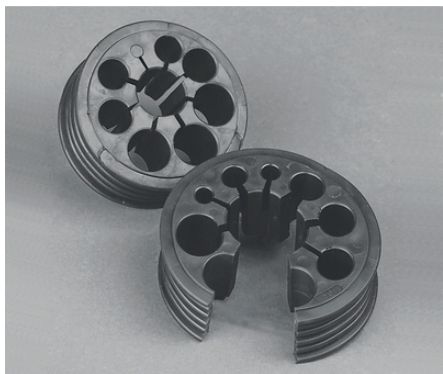

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



God kemisk resistens



Halogenfri



Robust



UV-beständig

### Fördelar

Tätning TKKSB används för att täta och hålla kablar och slangar på plats när de kommer ut ur robotslangen. Monteras enkelt med PAKMB kombinsats eller med PAPRB skarv-slitskydd.

### Användningsområden

I kombination med robotslang NW23 till 70  
Robotar och andra dynamiska maskinapplikationer

### Produktegenskaper

Silikon- och halogenfri  
God olje- och kemikaliebeständighet  
Brandspridningsklass: UL94-V2

### Design/Utförande

Finns med flera färdiga hålkombinationer eller som "blind" för egen håltagning  
TKBSB är pluggar för ej utnyttjade hål

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## Tätning, TKKSB

### Övrigt

CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>

### Tekniska data

Färg:	svart
Material:	Termoplastiskt gummi
Temperaturområde:	-40 °C till +95 °C

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**Tätning, TKKSB**

Art nr	Benämning	NW (mm)	Hål, antal x Ø (mm)	Plugg Ø (mm)	Förp (st)
Tätning, TKKSB					
83155933	TKKSB-23BLIND		Inga hål	-	10
83155934	TKKSB-29BLIND		Inga hål	-	10
83155935	TKKSB-36BLIND		Inga hål	-	10
83155936	TKKSB-36B01		1x22, 1x10, 2x7,5, 1x6	-	10
83156782	TKKSB-42BLIND		Inga hål	-	10
83156779	TKKSB-48BLIND		Inga hål	-	10
83155993	TKKSB-52B01		1x10, 2x12,5, 2x19,5	-	10
83155994	TKKSB-52B02		3x12,5, 2x19,5	-	10
83155995	TKKSB-52BLIND		Inga hål	-	10
83155970	TKKSB-70B01		4x13,5, 4x20, 1x28,5	-	10
83155971	TKKSB-70B02		1x7,5, 1x10, 2x12,5, 4x20, 1x22,5	-	10
83155972	TKKSB-70B03		1x12,5, 1x14, 2x15,5, 3x20, 1x22,5	-	10
83155973	TKKSB-70B04		2x7,5, 1x10, 1x12,5, 2x15,5, 2x19,5, 1x22,5	-	10
83155998	TKKSB-70B07		1x12,5, 2x15,5, 1x17, 4x20, 1x28,5	-	10
83156010	TKKSB-70B04		Inga hål	-	10
Tätning, TKKSB					
83155974	TKBSB-7,5		-	7,5	10
83155975	TKBSB-10		-	10	10
83155976	TKBSB-12,5		-	12,5	10
83155977	TKBSB-14		-	14	10
83155978	TKBSB-15,5		-	15,5	10
83155979	TKBSB-19,5		-	19,5	10
83156001	TKBSB-22		-	22	10
83156002	TKBSB-28		-	28	10

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16