


Universalfästen för COBOT LSDFB

För slang NW17 till NW29

Plastfästen för snabb och enkel montering av Reiku robotsystem på cobots. Silikon- och halogenfria, enkla att montera. Beställ direkt i vår webshop!

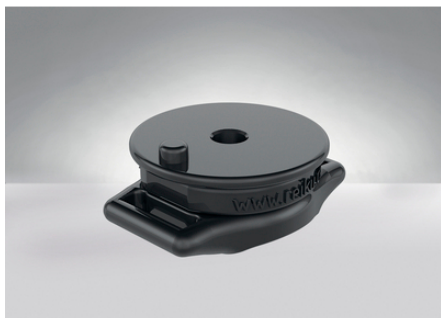

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



God kemisk resistens



Halogenfri



Robust



UV-beständig

Fördelar

Fästen för snabb och enkel montering av Reiku robotsystem på Cobots

Två storlekar klarar robotarmar Ø 54 till 108 mm

Integrerad vridplatta

Enkel montering med kardborreband

Användningsområden

Till Cobots och liknande

Används med slanghållare PASSB, lämplig insats och robotslang

För robotar och andra dynamiska maskinapplikationer

Produktegenskaper

Silikon- och halogenfri

God olje- och kemikaliebeständighet

Övrigt

CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>

Senaste uppdatering (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Universalfästen för COBOT LSDFB

Tekniska data

Färg:	svart
Material:	PA/TPU
Temperaturområde:	-40°C till +80°C, kortvarigt +100°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Universalfästen för COBOT LSDFB

Art nr	Benämning	NW (mm)	För slang, NW (mm)	För robotarm, Ø mm	Förp. (m)
83156804	LSDFB-60		17-29	54-75	1
83156805	LSDFB-100		17-29	75-110	1

Senaste uppdatering (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16