

Slanghållare MES1B & 2B

För slang NW07-95

Universell enkel slanghållare med snabb och enkel montering. Silikon- och halogenfri, god olje- och kemikaliebeständighet. Beställ direkt i vår webshop!



Lämplig för användning utomhus



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

Fördelar

Universell enkel slanghållare
Snabb och enkel montering

Användningsområden

I kombination med Reiku skyddsslangar NW07 till NW95

Produktegenskaper

Silikon- och halogenfri
God olje- och kemikaliebeständighet

Övrigt

CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>

Tekniska data

Material:

Galvaniserat stål med gummiprofil.

Temperaturområde:

-35°C till +100°C

Senaste uppdatering (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Slanghållare MES1B & 2B

Observera

 

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Slanghållare MES1B & 2B

Art nr	Benämning	NW (mm)	Ca Ø (mm)	A mm	B (mm)	E (mm)	Skruvhål Ø (mm)	Förp (st)
83155071	MES1B-07	7	10	25	12,5	-	4,2	100
83155072	MES1B-10	10	13	27	12,5	-	4,2	100
83155073	MES1B-12	12	16	30	12,5	-	4,2	100
83155074	MES1B-17	17	22	40	15,5	-	5,5	100
83155075	MES1B-23	23	28	48	15,5	-	5,5	50
83155076	MES1B-29	29	35	60	18	-	6,2	30
83155077	MES1B-36	36	43	74	18,5	-	6,2	20
83155078	MES1B-48	48	55	86	18	-	6,2	20
83155080	MES1B-52	52	63	90	18	-	6,2	20
83155081	MES1B-70	70	83	100	25	-	8,5	10
Slanghållare MES2B								
83155087	MES2B-52	52	63	103	18	86	6,2	20
83155088	MES2B-70	70	83	131	24	110	8,2	10
83155089	MES2B-95	95	106	150	24	136	8,3	10

Slanghållare MES1B & 2B

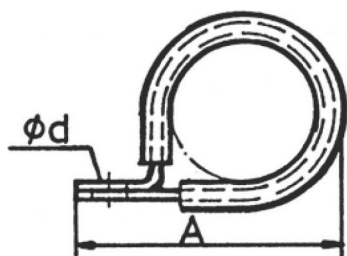

REIKU