


Robotslang, PURRB

Av polyuretan för mycket höga dynamiska krav

Högflexibel robotslang i PUR med hög nötningsbeständighet för dynamiska installationer. Inom- och utomhus. Beställ direkt i vår webshop!

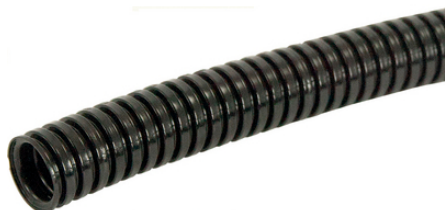

REIKU



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



God kemisk resistens



Halogenfri



Släpkedja



UV-beständig

Fördelar

Högflexibel robotslang i PUR för dynamiska installationer

Hög nötningsbeständighet

God olje- och kemikaliebeständighet

Användningsområden

Dynamiska maskinapplikationer

Robotar

Inom- och utomhus

Produktegenskaper

Halogen- och kadmiumfri

Silikonfri

UV- och väderbeständig i svart färg

Brandspridningsklass: UL94-V2

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Robotslang, PURRB

Normal väggjocklek

Övrigt

För bästa funktion rekommenderas VP- och VM-förskrivningar till PUR-slang
CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>

Tekniska data

Godkännanden:	UL filnr. E168970
Färg:	svart
Material:	Modifierad polyuretan
Temperaturområde:	-30°C till +90°C dynamisk

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

* förstärkt väggjocklek

Robotslang, PURRB

Art nr	E-nummer	Benämning	NW (mm)	Yttre Ø (mm)	Inner-Ø (mm)	Min. böjningsradie dyn. (mm)	Förp. (m)
83145401	1412000	PURRB-10F	10	13	9,6	50	100
83145402	1412001	PURRB-12F	12	15,8	11,8	65	50
83145403	1412002	PURRB-17G	17	21,1	15,1	80	50
83145404	1412003	PURRB-23G	23	28,3	21,5	100	50
83145405	1412004	PURRB-29G	29	34,4	28,2	120	50
83145406	1412005	PURRB-36G	36	42,8	35	180	30
83145426	-	PURRB-42M	42	49,5	41	190	30
83145407	1412006	PURRB-48G	48	54,5	47	200	30
83145410	1412007	PURRB-52G	52	62,2	52,8	300	30
83145182	-	PURRB-68G	68	79,2	66,2	350	10
83145408	1412008	PURRB-70G	70	82,6	70	350	10
83145415	-	PURVB-70G *	70	82,6	68,6	400	30
83145409	1412009	PURRB-95G	95	106	90	410	10

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16