


45° förskruvning IP67, M-gänga

Plast- eller metallgänga

Vibrationssäker slangförskruvning med plast- eller metallgänga som är snabb att montera och enkel att öppna utan verktyg. Beställ direkt i vår webshop!

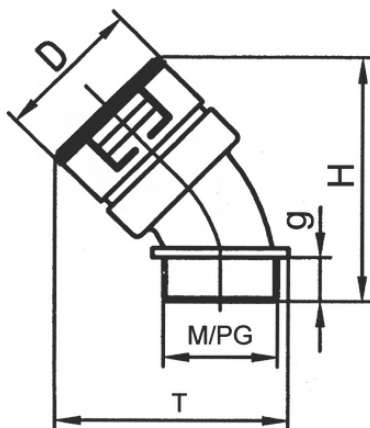

Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

Fördelar

Snabb och enkel att montera
Enkel att öppna utan verktyg
Vibrationssäker

Användningsområden

I kombination med Reiku skydds slangar NW07 till 48

Produktegenskaper

Silikon- och halogenfri
Skyddsklass IP67
God olje- och kemikaliebeständighet
Brandspridningsklass: UL94-V2
Finns med plast- eller metallgänga

Senaste uppdatering (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

45° förskruvning IP67, M-gänga

Övrigt

CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>

Tekniska data

Godkännanden:	UL filnr. E168970
Färg:	Svart, grå vid förfrågan
Material:	PA6, gänga på VM i förnicklad mässing
Skyddsklass:	IP67
Temperaturområde:	-40°C till +105°C, kortvarigt +150°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

45° förskruvning IP67, M-gänga

Art nr	E-nummer	Benämning	NW (mm)	Gänga M	H (mm)	T (mm)	D (mm)	g (mm)	Förp (st)
Plastgänga IP67									
83156435	1410780	VPARB-10M12	10	12x1,5	46,5	41,4	21,1	11	50
83156520	1410781	VPARB-10M16	10	16x1,5	46,5	41,4	21,1	11	50
83156521	-	VPARB-10M20	10	20x1,5	46,5	44,7	21,1	11	50
83156436	1410782	VPARB-12M16	12	16x1,5	50	44,8	24,3	11	50
83156522	1410783	VPARB-12M20	12	20x1,5	50	44,8	24,3	11	50
83156523	1410784	VPARB-17M20	17	20x1,5	58	52	30,4	13,5	50
83156524	-	VPARB-17M25	17	25x1,5	58	54,5	30,4	13,5	50
83156437	1410785	VPARB-23M25	23	25x1,5	70,5	67	40	14	30
83156525	-	VPARB-23M32	23	32x1,5	70,5	67,3	40	14	30
83156438	1410786	VPARB-29M32	29	32x1,5	77	75,7	46	14	30
83156526	-	VPARB-29M40	29	40x1,5	77	77	46	14	30
83156439	1410787	VPARB-36M40	36	40x1,5	91,5	88,5	56	14	10
83156527	-	VPARB-36M50	36	50x1,5	91,5	91,3	56	14	10
83156444	1410788	VPARB-48M50	48	50x1,5	104,5	105,5	70	14	10
83156528	-	VPARB-48M63	48	63x1,5	104,5	110	70	14	10
Metallgänga IP67									
83156540	-	VMARB-10M16	10	16x1,5	47	43,4	21,1	11	30
83156541	-	VMARB-10M20	10	20x1,5	47	43,4	21,1	11	30
83156542	-	VMARB-12M20	12	20x1,5	51	43,7	24,3	12	30
83156543	-	VMARB-17M20	17	20x1,5	58,5	53,2	30,4	13	30
83156544	-	VMARB-17M25	17	25x1,5	58,5	56	30,4	13	30
83156545	-	VMARB-23M32	23	32x1,5	71	70,8	40	14	30
83156546	-	VMARB-29M40	29	40x1,5	78,1	80	46	14	20
83156547	-	VMARB-36M50	36	50x1,5	91,7	91,5	56	14	10
83156548	-	VMARB-48M63	48	63x1,5	105,5	111,2	70	14	10

Senaste uppdatering (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16