


90° flänsanslutning

För apparatskåp och dylikt

Flänsanslutning för anslutning av skyddsslang på exempelvis apparatskåp. Snabb att montera och enkel att öppna utan verktyg. Beställ direkt i vår webshop!

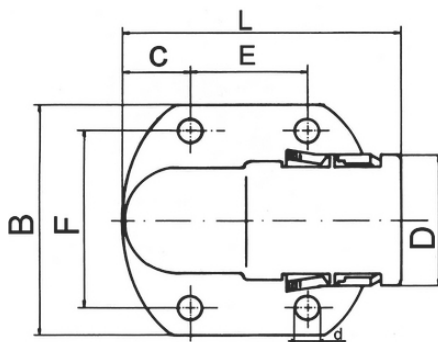

REIKU



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

Fördelar

För anslutning på apparatskåp och dylikt

Enkel att montera

Enkel att öppna utan verktyg

Vibrationssäker

Användningsområden

I kombination med Reiku skyddsslangar NW07 till 48

Produktegenskaper

Silikon- och halogenfri

Skyddsklass IP54(66)

God olje- och kemikaliebeständighet

Brandspridningsklass: UL94-V2

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

90° flänsanslutning

Övrigt

CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>

Tekniska data

Godkännanden:	UL filnr. E168970
Färg:	Svart, grå vid förfrågan
Material:	PA6
Skyddsklass:	IP54 dynamisk, IP66 statisk. Med packning TPDVW, IP67
Temperaturområde:	-40°C till +105°C, kortvarigt +150°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**H = total höjd

*Tvåhålsfastsättning.

90 ° flänsanslutning

Art nr	E-nummer	Benämning	NW (mm)	För hål Ø PG	För hål Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	D (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	d mm	H** (mm)	Förp (st)
83155338	-	PAFOB-07	7	-	-	30,4	32	-	14	16	*	23	4	12	30
83155339	-	PAFOB-10	10	-	-	32,8	35	-	17	17,5	*	26	4	15	30
83155340	-	PAFOB-12	12	-	-	35,2	38	-	20	19	*	29	4	18	30
83155341	1410813	PAFOB-17	17	-	-	51	45	-	27	22,5	*	35,5	5,5	34	30
83155342	1410814	PAFOB-23	23	-	-	69,5	62	-	35	31	*	53	6,5	41	30
83155343	1410815	PAFOB-29	29	-	-	78	67	-	41,8	22	36	54	6,5	47,9	20
83155344	1410816	PAFOB-36	36	-	-	103	85	-	51	29	30	73	6,5	57	10
83155345	1410817	PAFOB-48	48	-	-	119,5	88	-	63,8	44	30	72	6,5	69,8	10
Flänstätningar															
83155584	-	NIDRB-17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
83155485	-	PAGOB-10S15	10	9	15,2	37,5	-	26	20	-	-	-	-	-	50
83155486	-	PAGOB-12S19	12	11	18,6	37,5	-	26	23	-	-	-	-	-	50
83155487	-	PAGOB-17S22	17	16	22,5	40,5	-	28,5	27	-	-	-	-	-	50
83155488	-	PAGOB-23S28	23	21	28,3	52	-	40	35	-	-	-	-	-	50