


90° förskruvning "W", IP66, M-gänga

Plast- eller metallgänga

Vibrationssäker slangförskruvning med plast- eller metallgänga som är snabb att montera och enkel att öppna utan verktyg. Beställ direkt i vår webshop!

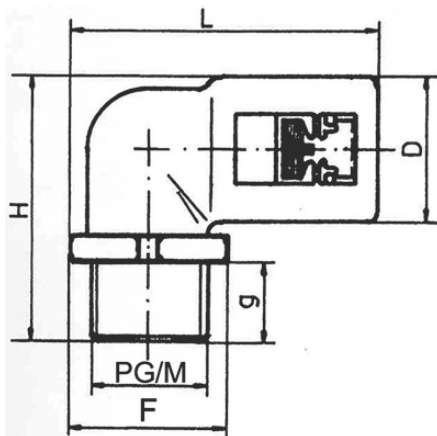

Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

Fördelar

Snabb och enkel att montera
Enkel att öppna utan verktyg
Vibrationssäker

Användningsområden

I kombination med Reiku skydds slangar NW07 till 48

Produktegenskaper

Silikon- och halogenfri
Skyddsklass IP54(66)
God olje- och kemikaliebeständighet
Brandspridningsklass: UL94-V2
Finns med plast- eller metallgänga

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

90° förskruvning "W", IP66, M-gänga

Övrigt

CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>

Tekniska data

Godkännanden:	UL filnr. E168970
Färg:	Svart, grå vid förfrågan
Material:	PA6, gänga på PM i förnicklad mässing
Skyddsklass:	IP54 dynamisk, IP66 statisk IP67 med packning TPDVW
Temperaturområde:	-40°C till +105°C, kortvarigt +150°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget

Prisinformation.

*Svivlande funktion.

90° förskruvning "W", IP66, M-gänga

Art nr	E-nummer	Benämning	NW (mm)	Gänga M	L (mm)	H (mm)	D (mm)	F (mm)	g (mm)	Förp (st)
Plastgänga IP54										
83156510	-	PASOB-07M12 *	7	12x1,5	44,5	42,8	17,2	18,5	10	50
83156511	-	PASOB-07M16 *	7	16x1,5	46,5	42,8	17,2	22,5	10	50
83156512	-	PASOB-07M20 *	7	20x1,5	47,5	42,8	17,2	24,5	10	50
83156449	1410762	PAWOB-10M1 2	10	12x1,5	39,3	33,5	18	20	10,5	50
83156500	1410763	PAWOB-10M1 6	10	16x1,5	40,3	33,5	18	22	10,5	50
83156420	1410764	PAWOB-12M1 6	12	16x1,5	42	36,5	20,8	21	11	50
83153434	1410765	PAWOB-12M2 0	12	20x1,5	43,8	36,5	20,8	24,5	11	50
83156421	1410766	PAWOB-17M2 0	17	20x1,5	47,5	45	27	27	13	50
83156422	1410767	PAWOB-23M2 5	23	25x1,5	65,5	54	35	36	14	30
83156423	1410768	PAWOB-29M3 2	29	32x1,5	73,3	61	41,5	41,8	14	30
83156502	1410769	PAWOB-36M4 0	36	40x1,5	86,3	70	51	51,5	14	10
83156503	1410770	PAWOB-48M5 0	48	50x1,5	102,5	82,3	63,8	64,5	14	10
Metallgänga IP54										
83156440	-	PMWOB-12M1 6	12	16x1,5	42	37,5	20,8	21	12	30
83156441	-	PMWOB-17M2 0	17	20x1,5	47,8	44	27	27,5	12	30
83156442	-	PMWOB-23M2 5	23	25x1,5	65,5	54	35	36	14	30
83156443	-	PMWOB-29M3 2	29	32x1,5	73,8	60,9	41,8	42,5	14	20
83156508	-	PMWOB-36M4 0	36	40x1,5	86	70,5	51	51	14	10
83156509	-	PMWOB-48M5 0	48	50x1,5	101	87,8	63,8	61,5	18	10

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16