


90° förskruvning "W", IP66, PG-gänga

Plast- eller metallgänga

Vibrationssäker slangförskruvning med plast- eller metallgänga som är snabb att montera och enkel att öppna utan verktyg. Beställ direkt i vår webshop!

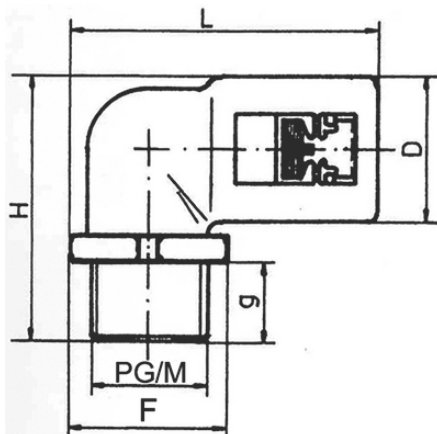

Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

Fördelar

Snabb och enkel att montera
Enkel att öppna utan verktyg
Vibrationssäker

Användningsområden

I kombination med Reiku skydds slangar NW07 till 48

Produktegenskaper

Silikon- och halogenfri
Skyddsklass IP54(66)
God olje- och kemikaliebeständighet
Brandspridningsklass: UL94-V2
Finns med plast- eller metallgänga

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

90° förskruvning "W", IP66, PG-gänga

Övrigt

CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>

Tekniska data

Godkännanden:	UL filnr. E168970
Färg:	Svart, grå vid förfrågan
Material:	PA6, gänga på PM i förnicklad mässing
Skyddsklass:	IP54 dynamisk, IP66 statisk IP67 med packning TPDVW
Temperaturområde:	-40°C till +105°C, kortvarigt +150°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

90° förskruvning "W", IP66, PG-gänga

Art nr	E-nummer	Benämning	NW (mm)	Gänga PG	L (mm)	H (mm)	D (mm)	F (mm)	g (mm)	Förp (st)
Plastgänga IP54										
83155174	1410771	PAWOB-07P0 7	7	7	43,8	42,8	17,2	17	8	50
83155175	1410772	PAWOB-10P0 7	10	7	38,3	33,5	18	18	10,5	50
83155176	1410773	PAWOB-10P0 9	10	9	39,3	33,5	18	20	10,5	50
83155177	-	PAWOB-10P1 1	10	11	39,3	33,5	18	20	10,5	50
83155165	-	PAWOB-10P1 3	10	13,5	41,3	34,5	18	24	11	50
83155166	-	PAWOB-12P0 9	12	9	42	36,5	20,8	21	11	50
83155178	1410774	PAWOB-12P1 1	12	11	43	36,5	20,8	23	11	50
83155179	-	PAWOB-12P1 3	12	13,5	43,3	36,5	20,8	23,5	11	50
83155180	-	PAWOB-17P1 3	17	13,5	47,5	45	27	27	13	50
83155181	1410775	PAWOB-17P1 6	17	16	47,5	45	27	27	13	50
83155182	1410776	PAWOB-23P2 1	23	21	65	54	35	35	14	30
83155183	1410777	PAWOB-29P2 9	29	29	73,8	61	41,8	42,5	14	30
83155184	1410778	PAWOB-36P3 6	36	36	86,3	71	51	51,5	14	10
83155185	1410779	PAWOB-48P4 8	48	48	102,5	82,3	63,8	64,5	14	10
Metallgänga IP54										
83155249	-	PMWOB-07P0 7	7	7	43	41,3	17,5	17,5	8,5	30
83155250	-	PMWOB-10P0 9	10	9	38,5	35	18	18,5	12	30
83155251	-	PMWOB-12P1 1	12	11	43	37,5	20,8	21	12	30
83155252	-	PMWOB-17P1 3	17	13,5	47,8	44	27	27,5	12	30
83155253	-	PMWOB-17P1 6	17	16	47,8	44	27	27,5	12	30

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

90 ° förskruvning "W", IP66, PG-gänga

Art nr	E-nummer	Benämning	NW (mm)	Gänga PG	L (mm)	H (mm)	D (mm)	F (mm)	g (mm)	Förp (st)
83155254	-	PMWOB-23P2 1	23	21	65,2	54	35	35,5	14	30
83155255	-	PMWOB-29P2 9	29	29	74,3	61	41,8	43,5	14	20
83155256	-	PMWOB-36P3 6	36	36	86,6	74,5	51	52	17	10
83155257	-	PMWOB-48P4 8	48	48	103	86,8	63,8	65,5	17	10

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16