


90° givarhållare

För gängade givare

Skydd för gängade givare, snabb att montera och enkel att öppna utan verktyg. Indikatorlampor på givaren syns alltid. Beställ direkt i vår webshop!

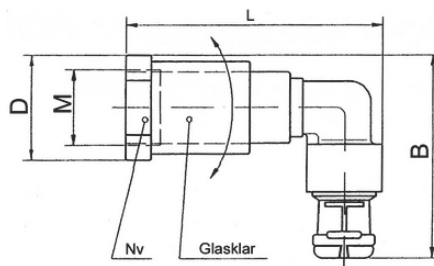

Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

Fördelar

Skydd för gängade givare

Indikatorlampor på givaren syns alltid

Snabb och enkel att montera

Enkel att öppna utan verktyg

Vibrationssäker

Användningsområden

I kombination med Reiku skyddsslangar NW07 och NW10

Produktegenskaper

Silikon- och halogenfri

Skyddsklass IP54(66)

God olje- och kemikaliebeständighet

Brandspridningsklass: UL94-V2

Finns för gänga M8-M30

Övrigt

Senaste uppdatering (05.09.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

90° givarhållare

CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>

Tekniska data

Färg:	Svart, grå vid förfrågan
Material:	PA6, PS
Skyddsklass:	IP54 dynamisk, IP66 statisk. Med packning TPDVW, IP67
Temperaturområde:	-40°C till +105°C, kortvarigt +150°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

90 ° givarhållare

Art nr	Benämning	NW (mm)	Gänga M	B (mm)	D-L (mm)	Nyckelvidd (mm)	Förp (st)
83155414	PWNOB-07M081	7	8x1	44	17,5-59,5	12	50
83155415	PWNOB-07M121	7	12x1	44	17,5-59,5	15	50
83155416	PWNOB-07M181	7	18x1	44	25-59,5	22	50
83155417	PWNOB-07M301	7	30x1,5	44	41,5-59,5	36	50