


Anslutningar för slang NW52-95

För anslutning maskin - styrskåp

Vibrationssäker anslutning för rak eller 90° anslutning av skyddsslang på exempelvis apparatskåp. Finns även som svivlande. Beställ direkt i vår webshop!

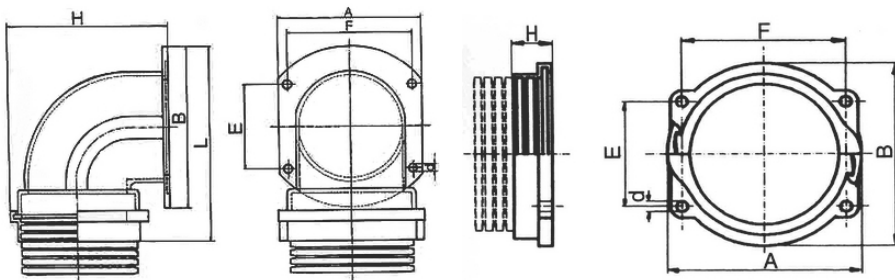

Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Halogenfri



UV-beständig

Fördelar

För rak eller 90° anslutning på apparatskåp och dylikt
Vibrationssäker
Finns även som svivlande

Användningsområden

I kombination med Reiku skyddsslangar NW52 till 95

Produktegenskaper

Silikon- och halogenfri
Skyddsklass IP54(66)
God olje- och kemikaliebeständighet
Brandspridningsklass: UL94-V2
Tätningar finns som tillbehör

Övrigt

CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>

Senaste uppdatering (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Anslutningar för slang NW52-95

Tekniska data

Godkännanden:	UL filnr. E168970
Färg:	Svart, grå vid förfrågan
Material:	PA6
Skyddsklass:	IP54, IP67 med packningar
Temperaturområde:	-40°C till +105°C, kortvarigt +150°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Anslutningar för slang NW/52-95

Art nr	Benämning	NW (mm)	A mm	L (mm)	B (mm)	H (mm)	E (mm)	F (mm)	Skruvhål Ø (mm)	Förp (st)
PAGOB Rak anslutning										
83156800	PAGOB-42	42	62,5	-	63	17,1	50	66	6,5	10
83155490	PAGOB-52	52	77	-	74	17	60	66	6,5	10
83155493	PAGOB-70	70	103	-	103	21	61	81	6,5	10
83155494	PAGOB-95	95	130	-	130	28	74	109	6,5	10
PAWOB 90°-vinkel med fläns										
83155516	PAWOB-52	52	74	105	80	94	66	60	-	10
83155506	PAWOB-70	70	96	136	112	120	61	81	6,5	10
83155507	PAWOB-95	95	126	173	143	145	75	110	6,5	10
PASOB 90°-vinkel med svivelfunktion										
83155515	PASOB-52	52	77	104	-	94	60	66	6,5	10
83155519	PASOB-70	70	103	131	-	128	61	81	6,5	10
83155520	PASOB-95	95	130	166	-	166	74	110	6,5	10
83155589	ZKDRB-70	70	-	-	-	-	-	-	-	10


Senaste uppdatering (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

 Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
 PN 0456 / 02_03_16

Anslutningar för slang NW52-95

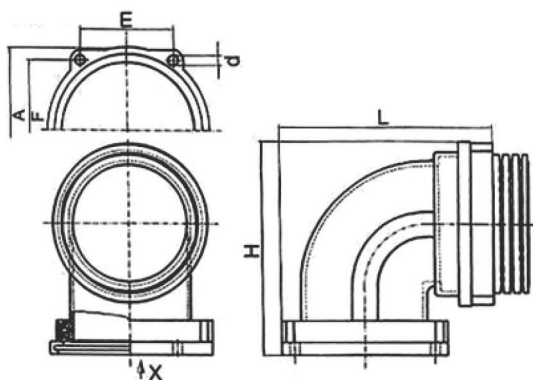

REIKU