


Fördelningsstycke P2, typ 2-5

För slang NW07-29

Vibrationssäkert fördelningsstycke som enkelt anpassas efter önskemål. Olika slangdimensioner kan blandas, enkel att montera. Beställ direkt i vår webshop!

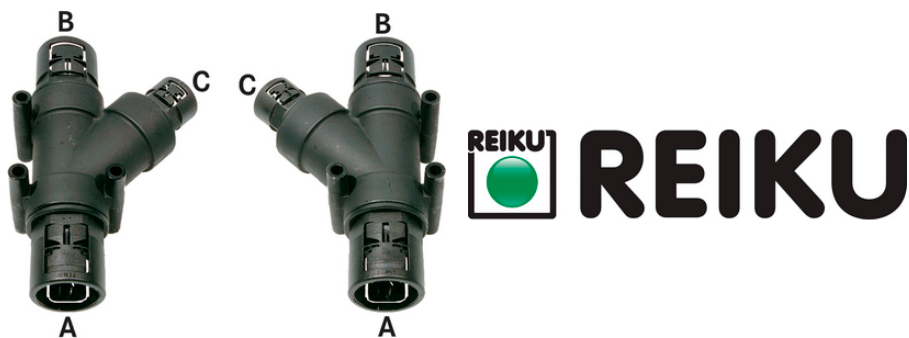

Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

Fördelar

Olika slangdimensioner kan blandas
Snabb och enkel att montera
Enkel att öppna utan verktyg
Vibrationssäker

Användningsområden

I kombination med Reiku skyddsslangar NW07 till NW29

Produktegenskaper

Silikon- och halogenfri
Skyddsklass IP54(66)
God olje- och kemikaliebeständighet

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Fördelningsstycke P2, typ 2-5

Brandspridningsklass: UL94-V2

Övrigt

CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>

Tekniska data

Färg:	Svart, grå vid förfrågan
Material:	PA6
Skyddsklass:	IP54 dynamisk, IP66 statisk. Med packning TPDVW, IP67
Temperaturområde:	-40°C till +105°C, kortvarigt +150°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Fördelningsstycke P2, typ 2-5

Art nr	Benämning	NW (mm)	Förp (st)
Slang NW			
83155938	P22OB-121212		10
83155948	P22OB-171710		10
83155949	P22OB-231212		10
83155952	P22OB-231712		10
83155953	P22OB-231717		10
83155954	P22OB-232312		10
83155955	P22OB-232317		10
83155956	P22OB-232323		10
83155957	P22OB-291717		10
83155958	P22OB-292323		10

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16