


## Fördelningsstycke PA, typ 1-3-4-7

För slang NW07-17

Vibrationssäkert fördelningsstycke som enkelt anpassas efter önskemål. Olika slangdimensioner kan blandas, enkel att montera. Beställ direkt i vår webshop!

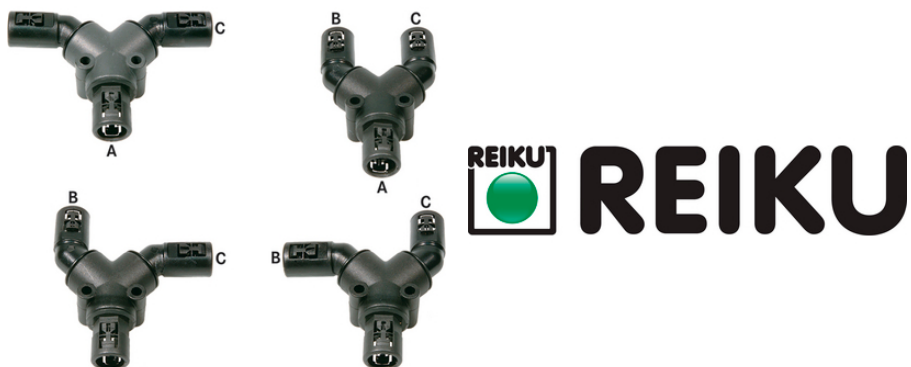

Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

### Fördelar

Anpassas enkelt efter önskemål  
 Olika slangdimensioner kan blandas  
 Snabb och enkel att montera  
 Enkel att öppna utan verktyg  
 Vibrationssäker

### Användningsområden

I kombination med Reiku skyddsslangar NW07 till NW17

### Produktegenskaper

Silikon- och halogenfri  
 Skyddsklass IP54(66)

Senaste uppdatering (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## Fördelningsstycke PA, typ 1-3-4-7

God olje- och kemikaliebeständighet  
Brandspridningsklass: UL94-V2

### Övrigt

CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>

### Tekniska data

Färg:	Svart, grå vid förfrågan
Material:	PA6
Skyddsklass:	IP54 dynamisk, IP66 statisk. Med packning TPDVW, IP67
Temperaturområde:	-40°C till +105°C, kortvarigt +150°C

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**Fördelningsstycke PA, typ 1-3-4-7**

Art nr	E-nummer	Benämning	NW (mm)	Förp (st)
83155615	-	PA1OB-070707		10
83155618	-	PA1OB-070710		10
83155655	-	PA1OB-070712		10
83155676	1410735	PA1OB-100707		10
83155620	-	PA1OB-101010		10
83155623	-	PA1OB-101212		10
83155624	-	PA1OB-101717		10
83155002	-	PA1OB-120707		10
83155621	1410736	PA1OB-121010		10
83155625	-	PA1OB-121212		10
83155626	-	PA1OB-121717		10
83155622	-	PA1OB-171010		10
83155627	1410737	PA1OB-171212		10
83155628	-	PA1OB-171717		10
83155631	-	PA1OB-171712		10

Senaste uppdatering (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16