


Rak förskruvning med dragavlastning, M-gänga

Plast- eller metallgänga

Vibrationssäker slangförskruvning med plast- eller metallgänga som är snabb att montera och enkel att öppna utan verktyg. Beställ direkt i vår webshop!

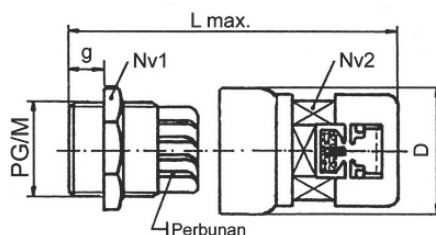

REIKU



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



Optimal dragavlastning

Rak förskruvning med dragavlastning, M-gänga

God olje- och kemikaliebeständighet
Brandspridningsklass: UL94-V2
Finns med plast- eller metallgänga

Övrigt

CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>
Kabeldiameter A är standard, B vid förfrågan

Tekniska data

Godkännanden:	UL filnr. E168970
Färg:	Svart, grå vid förfrågan
Material:	PA6, gänga på PM i förnicklad mässing
Skyddsklass:	PA..., PM...: IP54 dynamisk, IP66 statisk IP67 med packning TPDVW
Temperaturområde:	-40°C till +105°C, kortvarigt +150°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Rak förskruvning med dragavlastning, M-gänga

Art nr	Benämning	NW (mm)	Gänga M	Kabeldiameter typ A (mm)	Kabeldiameter typ B (mm)	g (mm)	L max (mm)	Nv 1 (mm)	Nv 2 (mm)	Förp (st)
Plastgänga, för slang										
83156580	PAGOB-07M1 2Z	7	12x1,5	3-6	2-5	8	55	15	15	30
83156581	PAGOB-10M1 6Z	10	16x1,5	4-8	2-6	8	53	19	15	30
83156582	PAGOB-12M1 6Z	12	16x1,5	5-10	3-7	8	57	22	17	30
83156583	PAGOB-12M2 0Z	12	20x1,5	6-12	5-9	9	59	24	17	30
83156584	PAGOB-17M2 0Z	17	20x1,5	10-14	7-12	9	63	27	24	30
83156585	PAGOB-23M2 5Z	23	25x1,5	13-18	11-16	11	74	33	32	30
83156586	PAGOB-29M3 2Z	29	32x1,5	18-25	13-20	11	82	42	38	20
83156587	PAGOB-36M4 0Z	36	40x1,5	22-32	20-26	13	95	53	46	10
83156588	PAGOB-48M6 3Z	48	63x1,5	37-44	29-35</					