


Rak förskruvning med dragavlastning, PG-gänga

Plast- eller metallgänga

Vibrationssäker slangförskruvning med plast- eller metallgänga som är snabb att montera och enkel att öppna utan verktyg. Beställ direkt i vår webshop!

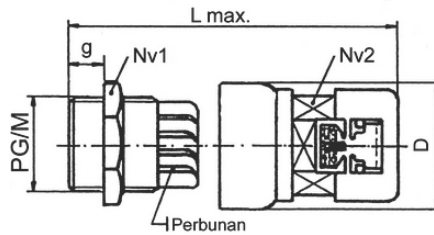

Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



Optimal dragavlastning



UV-beständig

Fördelar

Dragavlastning
Snabb och enkel att montera
Enkel att öppna utan verktyg
Vibrationssäker

Användningsområden

I kombination med Reiku skyddsslangar NW07 till 48

Produktegenskaper

Silikon- och halogenfri
Skyddsklass IP54(66)

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Rak förskruvning med dragavlastning, PG-gänga

God olje- och kemikaliebeständighet
Brandspridningsklass: UL94-V2
Finns med plast- eller metallgänga

Övrigt

CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>
Kabeldiameter A är standard, B vid förfrågan

Tekniska data

Godkännanden:	UL filnr. E168970
Färg:	Svart, grå vid förfrågan
Material:	PA6, gänga på PM i förnicklad mässing
Skyddsklass:	PA..., PM...: IP54 dynamisk, IP66 statisk IP67 med packning TPDVW
Temperaturområde:	-40°C till +105°C, kortvarigt +150°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Rak förskruvning med dragavlastning, PG-gänga

Art nr	Benämning	NW (mm)	Gänga PG	Kabeldiameter typ A (mm)	Kabeldiameter typ B (mm)	g (mm)	L max (mm)	Nv 1 (mm)	Nv 2 (mm)	Förp (st)
Plastgänga, för slang										
83155439	PAGOB-07P07 Z	7	7	3-6	2-5	8	55	15	15	30
83155440	PAGOB-10P09 Z	10	9	4-8	2-6	8	53	19	15	30
83155441	PAGOB-12P11 Z	12	11	5-10	3-7	8	54	22	17	30
83155442	PAGOB-12P13 Z	12	13,5	6-12	5-9	9	57	24	17	30
83155443	PAGOB-17P16 Z	17	16	10-14	7-12	10	63	27	24	30
83155444	PAGOB-23P21 Z	23	21	13-18	11-16	11	73	33	32	30
83155445	PAGOB-29P29 Z	29	29	18-25	13-20	11	82	42	38	20
83155446	PAGOB-36P36 Z	36	36	22-32	20-26	13	93	53	46	10
83155447	PAGOB-48P48 Z	48	48	37-44	29-35	14	102	65	60	10
Metallgänga										
83155474	PMGOB-10P09Z	10	9	4-8	2-6	6	50	17	15	30
83155475	PMGOB-12P11Z	12	11	5-10	3-7	6	51	20	17	30
83155476	PMGOB-12P13Z	12	13,5	6-12	5-9	6,5	52	22	17	30
83155477	PMGOB-17P16Z	17	16	10-14	7-12	6,5	58	24	24	30
83155478	PMGOB-23P21Z	23	21	13-18	9-16	7	68	30	32	30
83155479	PMGOB-29P29Z	29	29	18-25	13-20	8	73	40	38	20
83155480	PMGOB-36P36Z	36	36	22-32	20-26	8	83	50	46	10
83155481	PMGOB-48P48Z	48	48	37-44	29-35	10	93	64	60	10

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16