


Rak förskruvning med invändig gänga

Med olika gängstandarder för bland annat kontaktdon

Vibrationssäker slangförskruvning med plast- eller metallgänga som är snabb att montera och enkel att öppna utan verktyg. Beställ direkt i vår webshop!

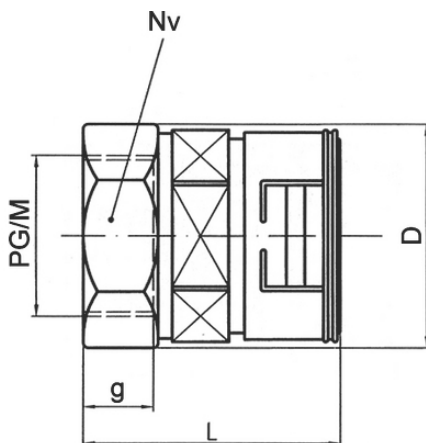

Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

Fördelar

Snabb och enkel att montera
Enkel att öppna utan verktyg
Vibrationssäker

Användningsområden

I kombination med Reiku skyddslingar NW07 till 48

Produktegenskaper

Silikon- och halogenfri
Skyddsklass IP54(66) IP67
God olje- och kemikaliebeständighet
Brandspridningsklass: UL94-V2

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Rak förskruvning med invändig gänga

Övrigt

CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>

Tekniska data

Godkännanden:	UL filnr. E168970
Färg:	Svart, grå vid förfrågan
Material:	PA6
Skyddsklass:	PA: IP54 dyn, IP66 stat VP: IP67
Temperaturområde:	-40°C till +105°C, kortvarigt +150°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Rak förskruvning med invändig gänga

Art nr	Benämning	NW (mm)	Gänga	L (mm)	D (mm)	g (mm)	Nyckelvidd (mm)	Förp (st)
PG-gänga, plast IP54								
83155350	PAIOB-07P07	7	PG7	38,5	17,2	11	15	50
83155351	PAIOB-10P07	10	PG7	36	19	12	17	50
83155372	PAIOB-10P09	10	PG9	35	21	12	19	50
83155373	PAIOB-12P11	12	PG11	37	24,8	13	22	50
83155352	PAIOB-12P13	12	PG13,5	37	27	11	24	50
83155374	PAIOB-17P13	17	PG13,5	39	28,5	13,5	24	50
83155375	PAIOB-17P16	17	PG16	39	33,2	13	30	50
83155376	PAIOB-23P21	23	PG21	52	36	14,5	32	30
83155377	PAIOB-29P29	29	PG29	57	47,5	18,5	42	30
83155378	PAIOB-36P36	36	PG36	63,5	59,8	21	54	10
83155379	PAIOB-48P48	48	PG48	67,5	73	21	65	10
M-gänga, plast IP67								
83156560	VPIRB-10M16	10	M16x1,5	36	21,1	12	19	50
83156561	VPIRB-12M16	12	M16x1,5	37	24	12	19	50
83156562	VPIRB-17M20	17	M20x1,5	43	30,4	16	27	50
83156563	VPIRB-23M25	23	M25x1,5	53	40	17	32	30
83156564	VPIRB-29M32	29	M32X1,5	53	42,5	15	38	30
83156565	VPIRB-36M40	36	M40x1,5	63,5	57	20	46	10
83156567	VPIRB-36M50	36	M50x1,5	63	62	20	57	10
83156566	VPIRB-48M50	48	M50x1,5	68	73	21	60	10
PG-gänga, plast IP67								
83156250	VPIRB-10P07	10	PG7	36,5	21,1	12	17	50
83156252	VPIRB-10P09	10	PG9	38,5	21,7	12	19	50
83156254	VPIRB-12P11	12	PG11	38,5	24,8	13	22	50
83156256	VPIRB-12P13	12	PG13,5	38,5	27	11	24	50
83156258	VPIRB-17P13	17	PG13,5	40,5	30,4	13,5	30	50
83156260	VPIRB-17P16	17	PG16	40,5	33,2	13	30	50
83156262	VPIRB-23P21	23	PG21	51,5	40	14,5	32	30
83156264	VPIRB-29P29	29	PG29	56,5	47,5	18,5	42	30
83156266	VPIRB-36P36	36	PG36	65	59,8	21	54	10
83156268	VPIRB-48P48	48	PG48	70	73	21	65	10
UNEF/UNS-gänga, plast IP67								
83156666	VPIRB-10U05	10	5/8"-24	36	21,5	12	19	50
83156667	VPIRB-10U07	10	3/4"-20	37	27	12	24	50

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

 Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
 PN 0456 / 02_03_16

Rak förskruvning med invändig gänga

Art nr	Benämning	NW (mm)	Gänga	L (mm)	D (mm)	g (mm)	Nyckelvidd (mm)	Förp (st)
83156668	VPIRB-12U05	12	5/8"-24	37	24	12	19	50
83156669	VPIRB-12U06	12	11/16"-24	38,5	25	13	22	50
83156670	VPIRB-12U07	12	3/4"-20	37,5	27,1	11	24	50
83156671	VPIRB-12U09	12	7/8"-20	38,5	30,2	12	27	50
83156672	VPIRB-12U10	12	15/16"-20	38,5	30,2	11	27	50
83156673	VPIRB-17U07	17	3/4"-20	42,5	30,4	16	24	50
83156674	VPIRB-17U09	17	7/8"-20	42,5	30,4	15,5	27	50
83156675	VPIRB-17U10	17	15/16"-20	43	30,5	15	27	50
83156676	VPIRB-17U11	17	1"-20	43	33,7	14,5	30	50
83156677	VPIRB-17U14	17	1 3/16"-18	43,5	37,8	12,5	34	50
83156678	VPIRB-17U17	17	1 3/8"-18	44	40,5	12,5	37	50
83156679	VPIRB-23U14	23	1 3/16"-18	46,5	40	6,5	36	30
83156680	VPIRB-23U17	23	1 3/8"-18	53	40,5	14,5	38	30
83156681	VPIRB-23U18	23	1 7/16"-18	55	43,5	14,5	36	30
83156682	VPIRB-29U24	29	2"-18 UNS	56	59,3	14	55	30

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16