


Rak givarhållare

För gängade givare

Skydd för gängade givare, snabb att montera och enkel att öppna utan verktyg. Indikatorlampor på givaren syns alltid. Beställ direkt i vår webshop!

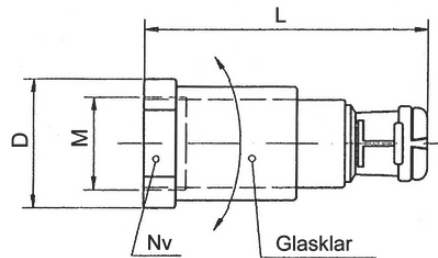

Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

Fördelar

Skydd för gängade givare
 Indikatorlampor på givaren syns alltid
 Snabb och enkel att montera
 Enkel att öppna utan verktyg
 Vibrationssäker

Användningsområden

I kombination med Reiku skyddsslangar NW07 och NW10

Produktegenskaper

Silikon- och halogenfri
 Skyddsklass IP54(66)
 God olje- och kemikaliebeständighet
 Brandspridningsklass: UL94-V2
 Finns för gänga M8-M30

Övrigt

Senaste uppdatering (27.04.2024)
 ©2024 Lapp Group - all rights reserved.
 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>
 Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
 PN 0456 / 02_03.16

Rak givarhållare

CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>

Tekniska data

Färg:	Svart, grå vid förfrågan
Material:	PA6, PS
Skyddsklass:	IP54 dynamisk, IP66 statisk. Med packning TPDVW, IP67
Temperaturområde:	-40°C till +105°C, kortvarigt +150°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Rak givarhållare

Art nr	E-nummer	Benämning	NW (mm)	Gänga M	D-L (mm)	Nyckelvidd (mm)	Förp (st)
83155405	1410731	PANOB-07M081	7	8x1	17,2-53,5	12	50
83155406	-	PANOB-07M121	7	12x1	17,2-53,5	15	50
83155407	-	PANOB-07M181	7	18x1	25-53,5	22	50
83155404	-	PANOB-07M301	7	30x1,5	41,5-53,5	36	50
83155408	-	PANOB-10M081	10	8x1	24,2-64,5	12	50
83155409	1410732	PANOB-10M121	10	12x1	24,2-64,5	15	50
83155410	1410733	PANOB-10M181	10	18x1	25-64,5	22	50
83155411	1410734	PANOB-10M301	10	30x1,5	41,5-64,5	36	50

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16