


Rak förskruvning M- & PG-gänga

Plastgänga, svart eller grå färg

Universell, vibrationssäker slangförskruvning till RTA FX skyddsslang. God olje- och kemikaliebeständighet, enkel att montera. Beställ direkt i vår webshop!

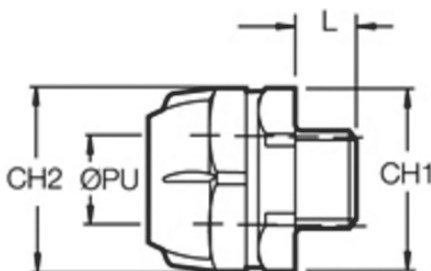

God kemisk resistens



Halogenfri



UV-beständig

Fördelar

Snabb och enkel att montera
Universell
Vibrationssäker

Användningsområden

I kombination med RTA FX skyddsslangar

Produktegenskaper

God olje- och kemikaliebeständighet
Med M- och PG-gänga
Skyddsklass IP44
Brandspridningsklass: UL94-V2

Tekniska data

Material:	Polyamid 6 (PA6)
Skyddsklass:	IP44
Temperaturområde:	-20°C till +80°C

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Rak förskruvning M- & PG-gänga

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Rak förskruvning M- & PG-gänga

Art nr	Benämning	Färg	Gänga	För slang, NW (mm)	Förp (m)	L (mm)	CH1 (mm)	CH2 (mm)	Förp (st)
83151099	Universal 10MM-M16	svart	M16 x 1,5	10	8	10	24	25	75
83151100	Universal 12MM-M16	svart	M16 x 1,5	12	10	12	26	28	75
83151101	Universal 12MM-M20	svart	M20 x 1,5	12	10	12	26	28	75
83151102	Universal 16MM-M20	svart	M20 x 1,5	15	13	13	31	34	30
83151103	Universal 20MM-M25	svart	M25X1,5	20	18	14	36	40	30
83151104	Universal 28MM-M32	svart	M32X1,5	27	24	15	45	48	15
83151105	Universal 25MM-M32	svart	M32X1,5	25	23	15	42	45	15
83151106	Universal 32MM-M32	svart	M32X1,5	32	27	15	51	56	10
83151107	Universal 40MM-M40	svart	M40X1,5	39	34	15	61	67	10
83151108	Universal 45MM-M50	svart	M50X1,5	44	39	15	66	72	8
83151109	Universal 50MM-M50	svart	M50X1,5	50	45,5	20	73	80	5
83151110	Universal 8MM-M12	Grå	M12X1,5	8	6	10	24	25	75
83151111	Universal 10MM-M16	Grå	M16 x 1,5	10	8	10	24	25	75
83151112	Universal 12MM-M16	Grå	M16 x 1,5	12	10	12	26	28	75
83151113	Universal 12MM-M20	Grå	M20 x 1,5	12	10	12	26	28	75
83151114	Universal 16MM-M20	Grå	M20 x 1,5	15	13	13	31	34	30
83151115	Universal 20MM-M25	Grå	M25X1,5	20	18	14	36	40	30
83151116	Universal 28MM-M32	Grå	M32X1,5	27	24	15	45	48	15
83151117	Universal 25MM-M32	Grå	M32X1,5	25	23	15	42	45	15
83151118	Universal 32MM-M32	Grå	M32X1,5	32	27	15	51	56	10

Rak förskruvning M- & PG-gänga

Art nr	Benämning	Färg	Gänga	För slang, NW (mm)	Förp (m)	L (mm)	CH1 (mm)	CH2 (mm)	Förp (st)
83151119	Universal 40MM-M40	Grå	M40X1,5	39	34	15	61	67	10
83151120	Universal 45MM-M50	Grå	M50X1,5	44	39	15	66	72	8
83151121	Universal 50MM-M50	Grå	M50X1,5	50	45,5	20	73	80	5
83151122	Universal 10MM-PG9	svart	PG9	10	8	10	24	25	75
83151123	Universal 12MM-PG11	svart	PG11	12	10	12	26	28	75
83151124	Universal 12MMPG13,5	svart	PG13,5	12	10	13	26	28	75
83151125	Universal 16MM-PG13,5	svart	PG13,5	15	13	13	31	34	30
83151126	Universal 16MM-PG16	svart	PG16	15	13	13	31	34	30
83151127	Universal 20MM-PG21	svart	PG21	20	18	14	36	40	30
83151128	Universal 28MM-PG29	svart	PG29	27	24	12	45	48	15
83151129	Universal 8MM-PG7G	Grå	PG7	8	6	10	24	25	75
83151130	Universal 10MM-PG7	Grå	PG7	10	8	10	24	25	75
83151131	Universal 10MM-PG9	Grå	PG9	10	8	10	24	25	75
83151132	Universal 10MM-PG11	Grå	PG11	10	8	10	24	25	75
83151133	Universal 10MM-PG13,5	Grå	PG13,5	10	8	10	24	25	75
83151134	Universal 12MM-PG11	Grå	PG11	12	10	12	26	28	75
83151135	Universal 12MM-PG13,5	Grå	PG13,5	12	13	13	31	34	75
83151136	Universal 16MM-PG16	Grå	PG16	15	13	13	31	34	30
83151137	Universal 20MM-PG21	Grå	PG21	20	18	14	36	40	30
83151138	Universal 28MM-PG29	Grå	PG29	27	24	15	45	48	15

Rak förskruvning M- & PG-gänga

Art nr	Benämning	Färg	Gänga	För slang, NW (mm)	Förp (m)	L (mm)	CH1 (mm)	CH2 (mm)	Förp (st)
83151162	Universal 34,5MM-PG36	Grå	PG36	34,5	30	15	54	60	25