


SILVYN® SL, rak förskruvning

M-gänga

Korrosionsbeständig slangförskruvning med hög mekanisk hållfasthet. Används i kombination med rostfri eller galvad skyddsslang. Beställ direkt i vår webshop!



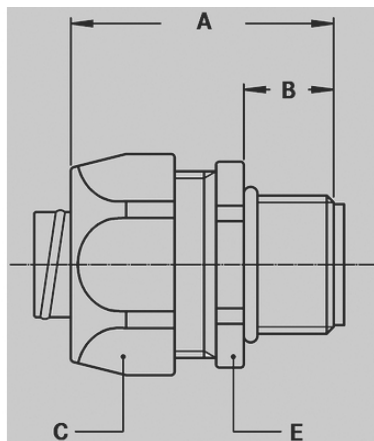

Korrosionsbeständig



Mekanisk resistens



Robust



Temperaturbeständig

Fördelar

Hög mekanisk hållfasthet
Korrosionsbeständig

Användningsområden

I kombination med rostfri slang SLI och galvad slang SL
Maskin- och anläggningsteknik

Övrigt

Finns på förfrågan med PG- och NPT-gänga

Tekniska data

Material:

Förnicklad mässing, polyamid och NBR gummi

Skyddsklass:

IP40

Temperaturområde:

-55°C till +260°C

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SL, rak förskruvning

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SILVYN® SL, rak förskruvning

Art nr	E-nummer	Benämning	Gänga M	Inner-Ø (mm)	A mm	B (mm)	C (mm)	E (mm)	Förp (st)
55503420	1411576	5/16"	M16x1,5	8,3	35	12	26	24	10
55503430	1411577	3/8"	M16x1,5	10,4	30	10	26	24	10
55503431	1411578	3/8"	M20x1,5	10,4	30	10	26	24	10
55503432	1411579	1/2"	M20x1,5	13,8	32	10	29	27	10
55503433	1411580	3/4"	M25x1,5	18,5	33	10	35	33	5
55503434	1411581	1"	M32x1,5	23,8	36	12	45	44	5
55503435	1411582	1.1/4"	M40x1,5	31,9	40	13	53	50	2