


Översikt MASTER-serien, innerhöjd 33-80 mm

Tyst, lätt och robust plastsläpkedja som klarar långa fribärande och glidande åksträckor. Mycket stabil med högt innermått. Beställ via 0155-777 80.

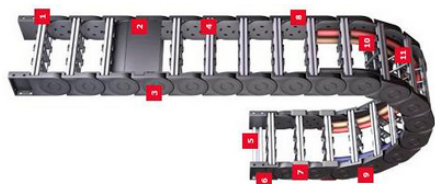

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Robust



Temperaturbeständig

Fördelar

Utförande:

1. Aluminium tvärstag finns med 1 mm breddsteg
2. Plastlock med 25 mm breddsteg för tubsläpkedjor
3. Tät länkdesign med 2-disc konstruktion
4. Öppnas enkelt på in- eller utsidan
5. Integrerade fästen för C-profilskenor i ändfästena
6. Täta eller öppna ändfästen
7. Utbytbara glidskor
8. Olika förspänning för olika lastfall kan fås
9. Mycket tyst
10. Avdelare kan fixeras
11. Flexibelt avdelarsystem

Användningsområden

Långa fribärande och glidande åksträckor

När en tyst släpkedja önskas

I smutsiga miljöer

Då en lätt och robust plastsläpkedja efterfrågas

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Översikt MASTER-serien, innerhöjd 33-80 mm

Produktegenskaper

Fyra storlekar finns enligt följande:

Innerhöjd: 33-80 mm

Innerbredd: 50-800 mm

Åksträcka fribärande: Upp till 8 m

Åksträcka glidande: Upp till 80 m (bara vissa varianter)

Övrigt

För detaljerad produktinformation, vänligen kontakta oss eller ladda ned katalogen via vårt nedladdningscenter
CAD-modeller kan skapas på Cadenas och Traceparts

Tekniska data

Material: Polyamidplast/aluminium

Temperaturområde: -25°C till +100°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Översikt MASTER-serien, innerhöjd 33-80 mm