
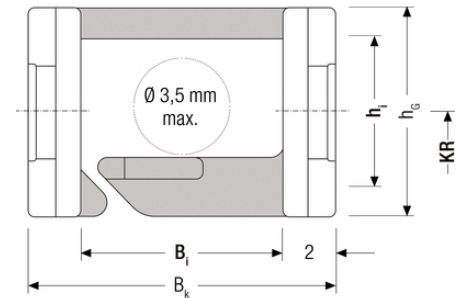


EASYTRAX 0115, innerhöjd 4,6 mm

Minisläpkedja för snabb kabelmontering

Liten halogenfri plastsläpkedja med innerbredd 7 mm. Designad för snabb montering av kablar, öppningsbar på insidan. Beställ direkt i vår webshop!

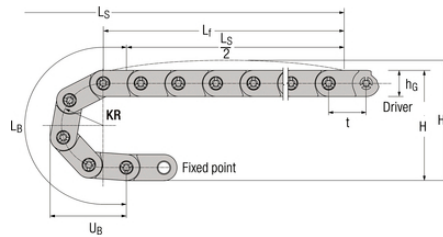

UV-beständig



Monteringstid



Halogenfri



God kemisk resistens



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Fördelar

EasyTrax släpkedjor är designade för snabb montering av kablar

Kompakta mått

Släta ytor för minimalt kabelslitage

Användningsområden

Dynamiska maskinapplikationer

Automation

Robotsystem

Fordon

Produktegenskaper

Innerbredd 7 mm

Brandspridningsklass: UL94-HB

Öppningsbar på insidan

Halogenfri

Design/Utförande

Senaste uppdatering (13.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EASYTRAX 0115, innerhöjd 4,6 mm

Integrerade slitytor för glidande applikationer
Ändfästen kan monteras i två olika lägen

Övrigt

CAD-modeller finns att hämta på <http://kabelschlepp.partcommunity.com/portal/portal/kabelschlepp>
Vid glidande applikationer, kontakta oss för support

Tekniska data

Mått:	Innerhöjd hi: 7 mm Ytterhöjd hG: 8 mm Delning t: 11,5 mm (87 länkar/m) $H = 2 KR + h_G$ $LB = KR \times \pi + 2 \times t$
Färg:	svart
Material:	KS-PA
Temperaturområde:	-40°C till +100°C
Övrigt:	Max åksträcka fribärande 0,7 m Max åksträcka glidande 10 m Max åkhastighet 3 m/s Max acceleration 10 m/s ²

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

EASYTRAX 0115, innerhöjd 4,6 mm

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Böjningsradie (mm)
Typ 040, öppningsbar på insidan			
83521004	7	11	10
Ändfäste, universal			
83521005	7	-	-

Senaste uppdatering (13.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EASYTRAX 0115, innerhöjd 4,6 mm

