


## EASYTRAX 0115, innerhöjd 4,6 mm

Minisläpkedja för snabb kabelmontering

Liten halogenfri plastsläpkedja med innerbredd 7 mm. Designad för snabb montering av kablar, öppningsbar på insidan. Beställ direkt i vår webshop!

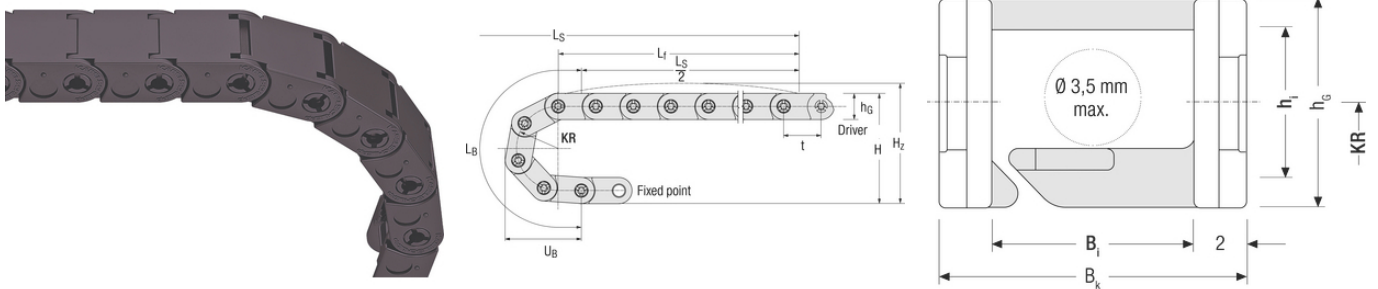

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

### Fördelar

EasyTrax släpkedjor är designade för snabb montering av kablar  
Kompakta mått  
Släta ytor för minimalt kabelslitage

### Användningsområden

Dynamiska maskinapplikationer  
Automation  
Robotsystem  
Fordon

### Produktegenskaper

Innerbredd 7 mm  
Brandspridningsklass: UL94-HB  
Öppningsbar på insidan  
Halogenfri

### Design/Utförande

Senaste uppdatering (27.04.2024)  
©2024 Lapp Group - all rights reserved.  
Produktansvar <http://se.lappgroup.com>  
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03.16

## EASYTRAX 0115, innerhöjd 4,6 mm

Integrerade slitytor för glidande applikationer  
Ändfästen kan monteras i två olika lägen

### Övrigt

CAD-modeller finns att hämta på <http://kabelschlepp.partcommunity.com/portal/portal/kabelschlepp>  
Vid glidande applikationer, kontakta oss för support

### Tekniska data

Mått:	Innerhöjd hi: 7 mm Ytterhöjd hG: 8 mm Delning t: 11,5 mm (87 länkar/m) $H = 2 KR + h_G$ $LB = KR \times \pi + 2 \times t$
Färg:	svart
Material:	KS-PA
Temperaturområde:	-40°C till +100°C
Övrigt:	Max åksträcka fribärande 0,7 m Max åksträcka glidande 10 m Max åkhastighet 3 m/s Max acceleration 10 m/s <sup>2</sup>

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

## EASYTRAX 0115, innerhöjd 4,6 mm

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Böjningsradie (mm)
Typ 040, öppningsbar på insidan			
83521004	7	11	10
Ändfäste, universal			
83521005	7	-	-

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## EASYTRAX 0115, innerhöjd 4,6 mm

