
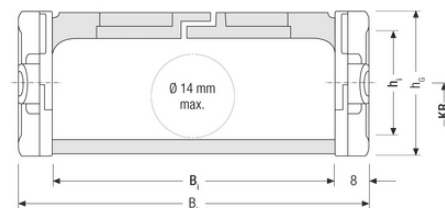


EASYTRAX 0320, innerhöjd 18 mm

Kedja för snabb kabelmontering

Stabil plastsläpkedja med innerbredder 25-50 mm. Designade för snabb montering av kablar och klarar långa fribärande längder. Beställ direkt i vår webshop!

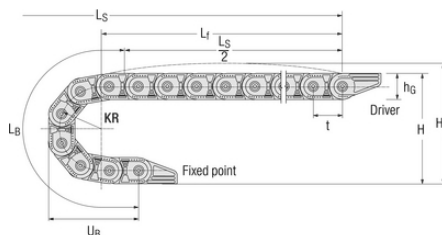

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

Fördelar

EasyTrax släpkedjor är designade för snabb montering av kablar

Stabil kedjekonstruktion

Klarar långa fribärande längder

Låg ljudnivå

Användningsområden

Dynamiska maskinapplikationer

Automation

Robotsystem

Fordon

Produktegenskaper

Innerbredder 25-50 mm

Öppningsbar på in- eller utsidan

Kan förses med avdelare

Brandspridningsklass: UL94-HB

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EASYTRAX 0320, innerhöjd 18 mm

Övrigt

Kan även levereras i specialutförande för höga eller låga temperaturer samt ESD- och ATEX-miljöer. Kontakta oss för mer information.

Vid glidande applikationer, kontakta oss för support

CAD-modeller finns att hämta på <http://kabelschlepp.partcommunity.com/portal/portal/kabelschlepp>

Tekniska data

Mått:

Innerhöjd h_i : 18 mm

Ytterhöjd h_G : 25 mm

Delning t: 32 mm (31 länkar/m)

$H = 2 KR + h_G$

$LB = KR \times \pi + 2 \times t$

Färg:

Svart, andra färger vid förfrågan

Material:

KS-PA

Temperaturområde:

-40 °C till +100 °C

Övrigt:

Max åksträcka fribärande 3 m

Max åksträcka glidande 80 m

Max åkhastighet 10 m/s

Max acceleration 50 m/s²

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

EASYTRAX 0320, innerhöjd 18 mm

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Böjningsradie, KR (mm)
Typ 030, öppningsbar på utsidan			
83514010	15	27	KR=28
83514011	15	27	KR=38
83514012	15	27	KR=48
83514013	15	27	KR=75
83514014	15	27	KR=100
83514015	15	27	KR=125
83514016	25	37	KR=28
83514017	25	37	KR=38
83514018	25	37	KR=48
83514019	25	37	KR=75
83514020	25	37	KR=100
83514021	25	37	KR=125
83514022	38	50	KR=28
83514023	38	50	KR=38
83514024	38	50	KR=48
83514025	38	50	KR=75
83514026	38	50	KR=100
83514027	38	50	KR=125
83514028	50	62	KR=28
83514029	50	62	KR=38
83514030	50	62	KR=48
83514031	50	62	KR=75
83514032	50	62	KR=100
83514033	50	62	KR=125
Typ 040, öppningsbar på insidan			
83514034	15	27	KR=28
83514035	15	27	KR=38
83514036	15	27	KR=48
83514037	15	27	KR=75
83514038	15	27	KR=100
83514039	15	27	KR=125
83514040	25	37	KR=28
83514041	25	37	KR=38
83514042	25	37	KR=48

EASYTRAX 0320, innerhöjd 18 mm

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Böjningsradie, KR (mm)
83514043	25	37	KR=75
83514044	25	37	KR=100
83514045	25	37	KR=125
83514046	38	50	KR=28
83514047	38	50	KR=38
83514048	38	50	KR=48
83514049	38	50	KR=75
83514050	38	50	KR=100
83514051	38	50	KR=125
83514052	50	62	KR=28
83514053	50	62	KR=38
83514054	50	62	KR=48
83514055	50	62	KR=75
83514056	50	62	KR=100
83514057	50	62	KR=125

EASYTRAX 0320, innerhöjd 18 mm

