
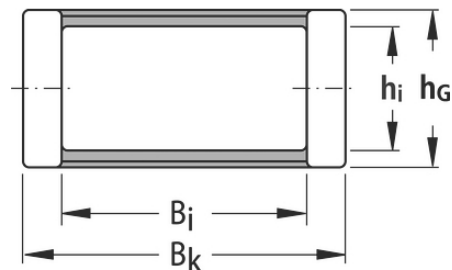
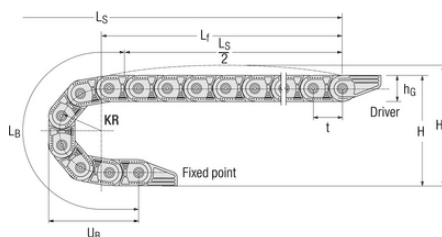


MONO 0130, 0132 innerhöjd 10 mm

Minisläpkedja för standardapplikationer

Liten, stabil plastsläpkedja med innerbredder 6-40 mm. Designad för snabb montering av kablar, finns både öppningsbar och sluten. Beställ direkt i vår webshop!

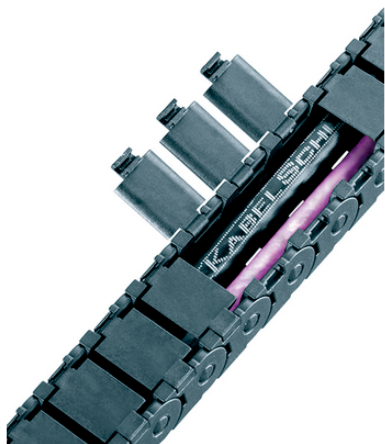

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



God kemisk resistens



Halogenfri



UV-beständig

Fördelar

Mono är enkla men effektiva minisläpkedjor
Stabil kedjekonstruktion
Finns som öppningsbar och sluten variant
Ändfästen med integrerad dragavlastning

Användningsområden

Dynamiska maskinapplikationer
Automation
Robotsystem
Fordon

Produktegenskaper

Innerbredder 6-40 mm
Öppningsbar på utsidan eller sluten
Brandspridningsklass: UL94-HB

Övrigt

Kan även levereras i specialutförande för höga eller låga temperaturer samt ESD- och ATEX-miljöer. Kontakta oss för mer information.

Vid glidande applikationer, kontakta oss för support

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

MONO 0130, 0132 innerhöjd 10 mm

CAD-modeller finns att hämta på <http://kabelschlepp.partcommunity.com/portal/portal/kabelschlepp>

Tekniska data

Mått:

Innerhöjd h_i : 10 mm
Ytterhöjd h_G : 12 mm
Delning t : 13 mm (77 länkar/m)
 $H = 2 KR + h_G$
 $LB = KR \times \pi + 2 \times t$

Färg:

Svart, andra färger vid förfrågan

Material:

KS-PA

Temperaturområde:

-40°C till +100°C

Övrigt:

Max åksträcka fribärande 1,1 m
Max åksträcka glidande 40 m
Max åkhastighet 10 m/s
Max acceleration 50 m/s²

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

MONO 0130, 0132 innerhöjd 10 mm

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Böjningsradie, KR (mm)
Typ 0130, öppningsbar på utsidan			
83510264	6	12	KR=20
83510265	6	12	KR=28
83510266	6	12	KR=37
83510267	10	16	KR=20
83510268	10	16	KR=28
83510269	10	16	KR=37
83510270	15	21	KR=20
83510271	15	21	KR=28
83510272	15	21	KR=37
83510273	20	26	KR=20
83510274	20	26	KR=28
83510275	20	26	KR=37
83510249	40	46	KR=20
83513780	40	46	KR=28
83513781	40	46	KR=37
Typ 0132, ej öppningsbar			
83510276	6	12	KR=20
83510277	6	12	KR=28
83510278	6	12	KR=37
83510279	10	16	KR=20
83510280	10	16	KR=28
83510281	10	16	KR=37
83510282	15	21	KR=20
83510283	15	21	KR=28
83510284	15	21	KR=37
83510285	20	26	KR=20
83510286	20	26	KR=28
83510287	20	26	KR=37
83510375	30	36	KR=20
83510376	30	36	KR=28
83510377	30	36	KR=37
83510378	40	46	KR=20
83510379	40	46	KR=28
83510380	40	46	KR=37

MONO 0130, 0132 innerhöjd 10 mm

