
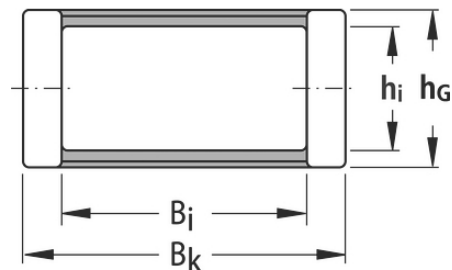
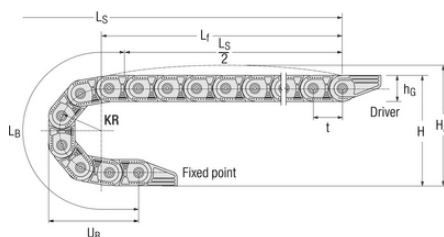


MONO 0180, 0182 innerhöjd 15mm

Minisläpkedja för standardapplikationer

Liten, stabil plastsläpkedja med innerbredder 10-40 mm. Designad för snabb montering av kablar, finns både öppningsbar och sluten. Beställ direkt i vår webshop!

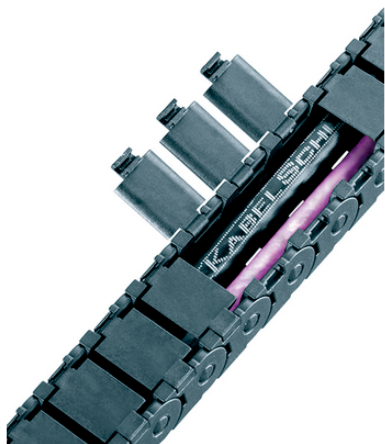

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



God kemisk resistens



Halogenfri



UV-beständig

Fördelar

Mono är enkla men effektiva minisläpkedjor

Stabil kedjekonstruktion

Finns som öppningsbar och sluten variant

Ändfästen med integrerad dragavlastning

Användningsområden

Dynamiska maskinapplikationer

Automation

Robotsystem

Fordon

Produktegenskaper

Innerbredder 10-40 mm

Öppningsbar på utsidan eller sluten

Brandspridningsklass: UL94-HB

Övrigt

Kan även levereras i specialutförande för höga eller låga temperaturer samt ESD- och ATEX-miljöer. Kontakta oss för mer information.

Vid glidande applikationer, kontakta oss för support

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

MONO 0180, 0182 innerhöjd 15mm

CAD-modeller finns att hämta på <http://kabelschlepp.partcommunity.com/portal/portal/kabelschlepp>

Tekniska data

Mått:

Innerhöjd h_i : 15 mm
Ytterhöjd h_G : 18 mm
Delning t: 18 mm (56 länkar/m)
 $H = 2 KR + h_G$
 $LB = KR \times \pi + 2 \times t$

Färg:

Svart, andra färger vid förfrågan

Material:

KS-PS

Temperaturområde:

-40°C till +100°C

Övrigt:

Max åksträcka fribärande 1,3 m
Max åksträcka glidande 70 m
Max åkhastighet 10 m/s
Max acceleration 50 m/s²

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

MONO 0180, 0182 innerhöjd 15mm

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Böjningsradie, KR (mm)
Typ 0180, öppningsbar på utsidan			
83510288	10	18	KR=28
83510289	10	18	KR=37
83510290	10	18	KR=50
83510291	15	23	KR=28
83510292	15	23	KR=37
83510293	15	23	KR=50
83510294	20	28	KR=28
83510295	20	28	KR=37
83510296	20	28	KR=50
83510297	30	38	KR=28
83510298	30	38	KR=37
83510299	30	38	KR=50
83510300	40	48	KR=28
83510301	40	48	KR=37
83510302	40	48	KR=50
Typ 0182, ej öppningsbar			
83510303	10	18	KR=28
83510304	10	18	KR=37
83510305	10	18	KR=50
83510306	15	23	KR=28
83510307	15	23	KR=37
83510308	15	23	KR=50
83510309	20	28	KR=28
83510310	20	28	KR=37
83510311	20	28	KR=50
83510312	30	38	KR=28
83510313	30	38	KR=37
83510314	30	38	KR=50
83510315	40	48	KR=28
83510316	40	48	KR=37
83510317	40	48	KR=50

MONO 0180, 0182 innerhöjd 15mm

