
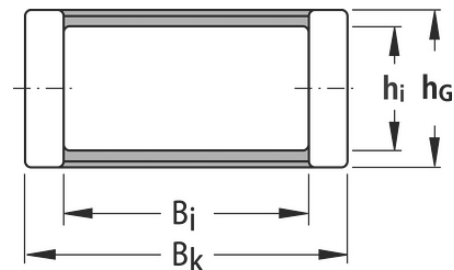
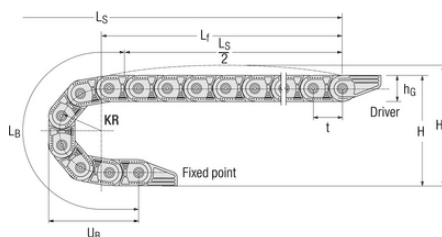


MONO 0202 innerhöjd 11 mm

Minisläpkedja för standardapplikationer

Liten, stabil plastsläpkedja med innerbredder 6-20 mm. Designad för snabb montering av kablar. Slutet utförande. Beställ direkt i vår webshop!

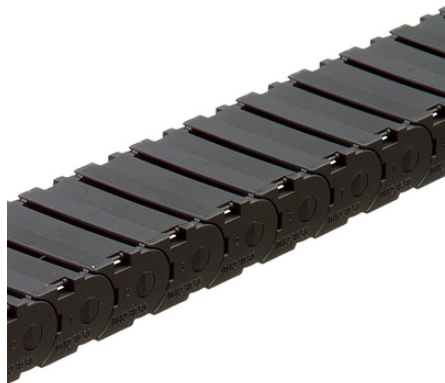

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



God kemisk resistens



Halogenfri



UV-beständig

Fördelar

Mono är enkla men effektiva minisläpkedjor

Stabil kedjekonstruktion

Ändfästen med integrerad dragavlastning

Användningsområden

Dynamiska maskinapplikationer

Automation

Robotsystem

Fordon

Produktegenskaper

Innerbredder 6-20 mm

Endast slutet utförande

Brandspridningsklass: UL94-HB

Övrigt

Kan även levereras i specialutförande för höga eller låga temperaturer samt ESD- och ATEX-miljöer. Kontakta oss för mer information.

Vid glidande applikationer, kontakta oss för support

CAD-modeller finns att hämta på <http://kabelschlepp.partcommunity.com/portal/portal/kabelschlepp>

Senaste uppdatering (11.09.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

MONO 0202 innerhöjd 11 mm

Tekniska data

Mått:	Innerhöjd h_i : 11 mm Ytterhöjd h_G : 15 mm Delning t: 20 mm (50 länkar/m) $H = 2 KR + h_G$ $LB = KR \times \pi + 2 \times t$
Färg:	Svart, andra färger vid förfrågan
Material:	KS-PA
Temperaturområde:	-40°C till +100°C
Övrigt:	Max åksträcka fribärande 2 m Max åksträcka glidande 70 m Max åkhastighet 10 m/s Max acceleration 50 m/s ²

Observera


Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

MONO 0202 innerhöjd 11 mm

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Böjningsradie, KR (mm)
Typ 0202, ej öppningsbar			
83510393	6	13	KR=18
83510394	6	13	KR=28
83510395	6	13	KR=38
83510396	6	13	KR=50
83510397	10	17	KR=18
83510398	10	17	KR=28
83510399	10	17	KR=38
83510401	15	22	KR=18
83510402	15	22	KR=28
83510403	15	22	KR=38
83510404	15	22	KR=50
83510405	20	22	KR=18
83510406	20	22	KR=28
83510407	20	22	KR=38
83510408	20	22	KR=50

MONO 0202 innerhöjd 11 mm

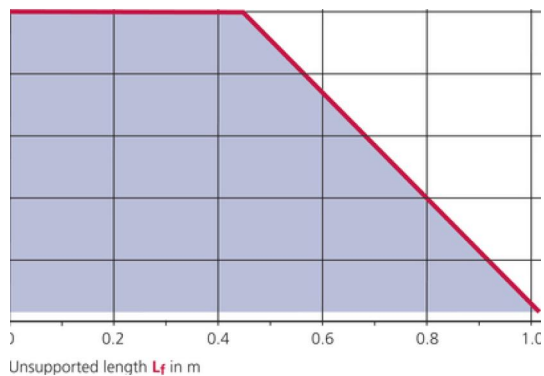**KABELSCHLEPP**