
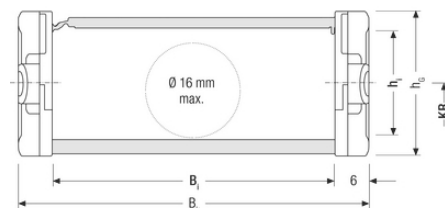


QUICKTRAX 0320 innerhöjd 20 mm

Kedja för enkel kabelmontering

Stabil plastsläpkedja med innerbredder 25-50 mm. Öppningsbar på in- eller utsidan, klarar långa fribärande längder. Beställ direkt i vår webshop!

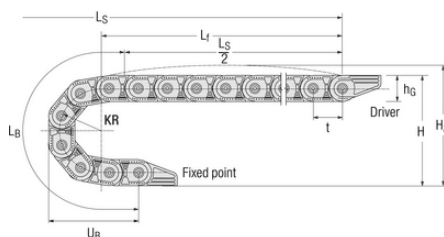

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



God kemisk resistens



Halogenfri



UV-beständig

Fördelar

- Lätt att öppna
- Stabil kedjekonstruktion
- Klarar långa fribärande längder
- Låg ljudnivå
- Levereras öppen

Användningsområden

- Dynamiska maskinapplikationer
- Automation
- Robotsystem
- Fordon

Produktegenskaper

- Innerbredder 25-50 mm
- Öppningsbar på in- eller utsidan
- Kan förses med avdelare
- Brandspridningsklass: UL94-HB

Övrigt

Kan även levereras i specialutförande för höga eller låga temperaturer samt ESD- och ATEX-miljöer. Kontakta oss för mer

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

QUICKTRAX 0320 innerhöjd 20 mm

information.

Vid glidande applikationer, kontakta oss för support

CAD-modeller finns att hämta på <http://kabelschlepp.partcommunity.com/portal/portal/kabelschlepp>

Tekniska data

Mått:

Innerhöjd h_i : 20 mm

Ytterhöjd h_G : 25 mm

Delning t: 32 mm (31 länkar/m)

$H = 2 KR + h_G$

$LB = KR \times \pi + 2 \times t$

Färg:

Svart, andra färger vid förfrågan

Material:

KS-PA

Temperaturområde:

-40 °C till +100 °C

Övrigt:

Max åksträcka fribärande 3 m

Max åksträcka glidande 80 m

Max åkhastighet 10 m/s

Max acceleration 50 m/s²

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

QUICKTRAX 0320 innerhöjd 20 mm

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Böjningsradie, KR (mm)
Typ 030, öppningsbar på utsidan			
83514058	15	27	KR=28
83514059	15	27	KR=38
83514060	15	27	KR=48
83514061	15	27	KR=75
83514062	15	27	KR=100
83514063	15	27	KR=125
83514064	25	37	KR=28
83514065	25	37	KR=38
83514066	25	37	KR=48
83514067	25	37	KR=75
83514068	25	37	KR=100
83514069	25	37	KR=125
83514070	38	50	KR=28
83514071	38	50	KR=38
83514072	38	50	KR=48
83514073	38	50	KR=75
83514074	38	50	KR=100
83514075	38	50	KR=125
83514076	50	62	KR=28
83514077	50	62	KR=38
83514078	50	62	KR=48
83514079	50	62	KR=75
83514080	50	62	KR=100
83514081	50	62	KR=125
Typ 040, öppningsbar på insidan			
83514082	15	27	KR=28
83514083	15	27	KR=38
83514084	15	27	KR=48
83514088	25	37	KR=28
83514085	15	27	KR=75
83514086	15	27	KR=100
83514087	15	27	KR=125
83514089	25	37	KR=38
83514090	25	37	KR=48

QUICKTRAX 0320 innerhöjd 20 mm

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Böjningsradie, KR (mm)
83514091	25	37	KR=75
83514092	25	37	KR=100
83514093	25	37	KR=125
83514094	38	50	KR=28
83514095	38	50	KR=38
83514096	38	50	KR=48
83514097	38	50	KR=75
83514098	38	50	KR=100
83514100	50	62	KR=28
83514101	50	62	KR=38
83514102	50	62	KR=48
83514103	50	62	KR=75
83514099	38	50	KR=125
83514104	50	62	KR=100
83514105	50	62	KR=125

QUICKTRAX 0320 innerhöjd 20 mm

