


TKA30 tubsläpkedja innerhöjd 20,5 mm

Minisläpkedja för snabb kabelmontering

Tät, lätt, tyst och robust tubsläpkedja med skyddsklass IP54 för dynamiska maskinapplikationer. Stabil och vridstyv konstruktion. Beställ direkt i vår webshop!

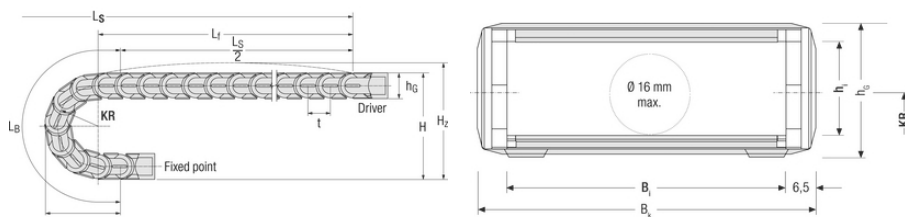

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

Fördelar

TKA är täta, lätta, tysta och robusta tubsläpkedjor

Stabil och vridstyv kedjekonstruktion

Tät, IP54

Spån och smutsavvisande ytor

Lätt att öppna

Användningsområden

Dynamiska maskinapplikationer

Automation

Robotsystem

Produktegenskaper

Innerbredder 15-65 mm

Brandspridningsklass: UL94-HB

Öppningsbar på in- eller utsidan

Halogenfri

Senaste uppdatering (16.05.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

TKA30 tubsläpkedja innerhöjd 20,5 mm

Design/Utförande

Flera varianter av ändfästen och dragavlastningar finns

Omfattande avdelarsystem finns

Integrerade slitytor för glidande applikationer

Övrigt

Vid glidande applikationer, kontakta oss för support

Kan även levereras i specialutförande för höga eller låga temperaturer samt ESD- och ATEX-miljöer. Kontakta oss för mer information.

CAD-modeller finns att hämta på <http://kabelschlepp.partcommunity.com/portal/portal/kabelschlepp>

Tekniska data

Mått:

Innerhöjd h_i : 20,5 mm

Ytterhöjd h_G : 28,5 mm

Delning t : 30,5 mm (32länkar/m)

$H = 2 KR + h_G$

$LB = KR \times \pi + 2 \times t$

Färg:

svart

Material:

KS-PA

Skyddsklass:

IP54

Temperaturområde:

-40°C till +100°C

Övrigt:

Max åksträcka fribärande 3,8 m

Max åkhastighet 10 m/s

Max acceleration 50 m/s²

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

TKA30 tubsläpkedja innerhöjd 20,5 mm

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Böjningsradie, KR (mm)
Typ 060, öppningsbar på insidan			
83514768	15	28	KR=55
83514769	15	28	KR=75
83514770	15	28	KR=95
83514771	15	28	KR=125
83514772	15	28	KR=145
83514773	15	28	KR=180
83514774	20	33	KR=55
83514775	20	33	KR=75
83514776	20	33	KR=95
83514777	20	33	KR=125
83514778	20	33	KR=145
83514779	20	33	KR=180
83514780	25	38	KR=55
83514781	25	38	KR=75
83514782	25	38	KR=95
83514783	25	38	KR=125
83514784	25	38	KR=145
83514785	25	38	KR=180
83514786	38	51	KR=55
83514787	38	51	KR=75
83514788	38	51	KR=95
83514789	38	51	KR=125
83514790	38	51	KR=145
83514791	38	51	KR=180
83514792	50	63	KR=55
83514793	50	63	KR=75
83514794	50	63	KR=95
83514795	50	63	KR=125
83514796	50	63	KR=145
83514797	50	63	KR=180
83514798	65	78	KR=55
83514799	65	78	KR=75
83514800	65	78	KR=95
83514801	65	78	KR=125

TKA30 tubsläpkedja innerhöjd 20,5 mm

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Böjningsradie, KR (mm)
83514802	65	78	KR=145
83514803	65	78	KR=180
Typ 080, öppningsbar på utsidan			
83514804	15	28	KR=55
83514805	15	28	KR=75
83514806	15	28	KR=95
83514807	15	28	KR=125
83514808	15	28	KR=145
83514809	15	28	KR=180
83514810	20	33	KR=55
83514811	20	33	KR=75
83514812	20	33	KR=95
83514813	20	33	KR=125
83514814	20	33	KR=145
83514815	20	33	KR=180
83514816	25	38	KR=55
83514817	25	38	KR=75
83514818	25	38	KR=95
83514819	25	38	KR=125
83514820	25	38	KR=145
83514821	25	38	KR=180
83514822	38	51	KR=55
83514823	38	51	KR=75
83514824	38	51	KR=95
83514825	38	51	KR=125
83514826	38	51	KR=145
83514827	38	51	KR=180
83514828	50	63	KR=55
83514829	50	63	KR=75
83514830	50	63	KR=95
83514831	50	63	KR=125
83514832	50	63	KR=145
83514833	50	63	KR=180
83514834	65	78	KR=55
83514835	65	78	KR=75

TKA30 tubsläpkedja innerhöjd 20,5 mm

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Böjningsradie, KR (mm)
83514836	65	78	KR=95
83514837	65	78	KR=125
83514838	65	78	KR=145
83514839	65	78	KR=180

Senaste uppdatering (16.05.2025)


©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

TKA30 tubsläpkedja innerhöjd 20,5 mm

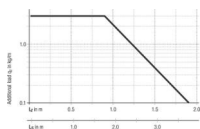**KABELSCHLEPP**