


TKA45 tubsläpkedja innerhöjd 36 mm

Robust och tät tubkedja för långa åklängder

Tät, lätt, tyst och robust tubsläpkedja med skyddsklass IP54 för dynamiska maskinapplikationer. Stabil och vridstyv konstruktion. Beställ direkt i vår webshop!

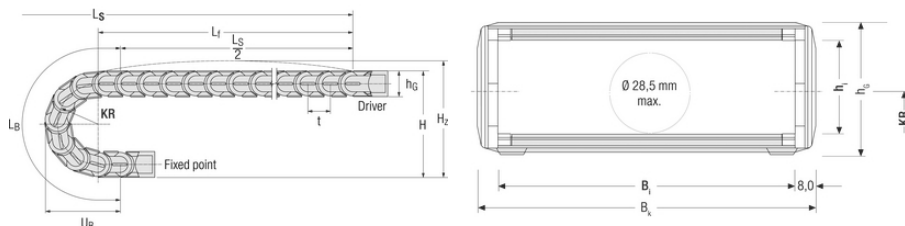

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

Fördelar

TKA är täta, lätta, tysta och robusta tubsläpkedjor

Stabil och vridstyv kedjekonstruktion

Tät, IP54

Spån och smutsavvisande ytor

Lätt att öppna

Användningsområden

Dynamiska maskinapplikationer

Automation

Robotsystem

Fordon

Produktegenskaper

Innerbredder 50-150 mm

Brandspridningsklass: UL94-HB

Öppningsbar på in- eller utsidan

Halogenfri

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

TKA45 tubsläpkedja innerhöjd 36 mm

Design/Utförande

Flera varianter av ändfästen och dragavlastningar finns
Omfattande avdelarsystem finns
Integrerade slitytor för glidande applikationer

Övrigt

Kan även levereras i specialutförande för höga eller låga temperaturer samt ESD- och ATEX-miljöer. Kontakta oss för mer information.

Vid glidande applikationer, kontakta oss för support

CAD-modeller finns att hämta på <http://kabelschlepp.partcommunity.com/portal/portal/kabelschlepp>

Tekniska data

Mått:	Innerhöjd h_i : 36 mm Ytterhöjd h_G : 50 mm Delning t : 45,5 mm (22 länkar/m) $H = 2 KR + h_G$ $LB = KR \times \pi + 2 \times t$
Färg:	svart
Material:	KS-PA
Skyddsklass:	IP54
Temperaturområde:	-40°C till +100°C
Övrigt:	Max åksträcka fribärande 4,8 m Max åkhastighet 9 m/s Max acceleration 45 m/s ²

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

TKA45 tubsläpkedja innerhöjd 36 mm

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Böjningsradie, KR (mm)
Typ 060, öppningsbar på insidan			
83514588	50	66	KR=82
83514589	50	66	KR=95
83514590	50	66	KR=125
83514591	50	66	KR=145
83514592	50	66	KR=170
83514593	50	66	KR=200
83514594	50	66	KR=230
83514595	75	91	KR=82
83514596	75	91	KR=95
83514597	75	91	KR=125
83514598	75	91	KR=145
83514599	75	91	KR=170
83514600	75	91	KR=200
83514601	75	91	KR=230
83514602	100	116	KR=82
83514603	100	116	KR=95
83514604	100	116	KR=125
83514605	100	116	KR=145
83514606	100	116	KR=170
83514607	100	116	KR=200
83514608	100	116	KR=230
83514609	125	141	KR=82
83514610	125	141	KR=95
83514611	125	141	KR=125
83514612	125	141	KR=145
83514613	125	141	KR=170
83514614	125	141	KR=200
83514615	125	141	KR=230
83514616	150	166	KR=82
83514617	150	166	KR=95
83514618	150	166	KR=125
83514619	150	166	KR=145
83514620	150	166	KR=170
83514621	150	166	KR=200

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

TKA45 tubsläpkedja innerhöjd 36 mm

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Böjningsradie, KR (mm)
83514622	150	166	KR=230
Typ 080, öppningsbar på utsidan			
83514623	50	66	KR=82
83514624	50	66	KR=95
83514625	50	66	KR=125
83514626	50	66	KR=145
83514627	50	66	KR=170
83514628	50	66	KR=200
83514629	50	66	KR=230
83514630	75	91	KR=82
83514631	75	91	KR=95
83514632	75	91	KR=125
83514633	75	91	KR=145
83514634	75	91	KR=170
83514635	75	91	KR=200
83514636	75	91	KR=230
83514637	100	116	KR=82
83514638	100	116	KR=95
83514639	100	116	KR=125
83514640	100	116	KR=145
83514641	100	116	KR=170
83514642	100	116	KR=200
83514643	100	116	KR=230
83514644	125	141	KR=82
83514645	125	141	KR=95
83514646	125	141	KR=125
83514647	125	141	KR=145
83514648	125	141	KR=170
83514649	125	141	KR=200
83514650	125	141	KR=230
83514651	150	166	KR=82
83514652	150	166	KR=95
83514653	150	166	KR=125
83514654	150	166	KR=145
83514655	150	166	KR=170

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

TKA45 tubsläpkedja innerhöjd 36 mm

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Böjningsradie, KR (mm)
83514656	150	166	KR=200
83514657	150	166	KR=230

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

TKA45 tubsläpkedja innerhöjd 36 mm

