


TKZP, innerhöjd 13 mm

Minisläpkedja för snabb kabelmontering

Lätt, tyst och vibrationsfri minisläpkedja i plast med öppning/förslutning av "dragkedjetyp". Levereras på rulle om 10 m. Beställ direkt i vår webshop!

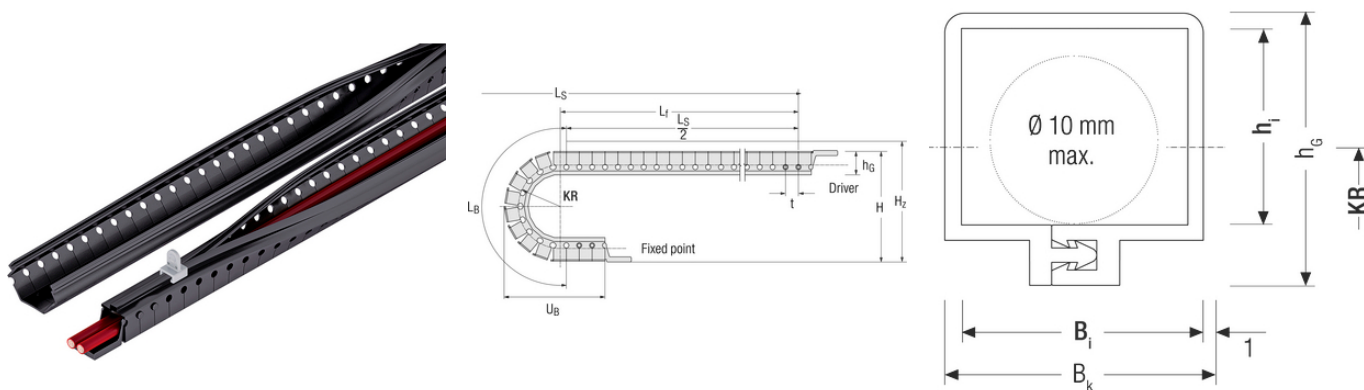

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

Fördelar

TKZP släpkedjor är designade för enkel användning

Levereras på 10 m rulle

Extruderad, därför länkfri

Lätt, tyst och vibrationsfri

Klarar även sidorörelser

Användningsområden

Dynamiska maskinapplikationer

Automation

Robotsystem

Produktegenskaper

Innerbredder 10 och 15 mm

Brandspridningsklass: UL94-HB

Öppningsbar på insidan

Halogenfri

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

TKZP, innerhöjd 13 mm

Design/Utförande

Kedjan levereras på 10 m rullar

Ändfästen levereras i påse om 10 st

Öppning/förslutning av typ "dragkedja"

Ändfästen FA/MA för utsides montering (STD)

Ändfästen FI/MI för insides montering

Tekniska data

Mått:

Innerhöjd h_i : 17,5 mm

Ytterhöjd h_G : 23 mm

Delning t: 25 mm (40 länkar/m)

$H = 2 KR + h_G$

$LB = KR \times \pi + 2 \times t$

Färg:

svart

Material:

KS-PP

Temperaturområde:

-40°C till +100°C

Övrigt:

Max åksträcka fribärande 1 m

Max åkhastighet 1,6 m/s

Max acceleration 5 m/s²

Observera


Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

TKZP, innerhöjd 13 mm

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Anmärkning
Typ 040, öppningsbar på insidan			
83514841	10	12	KR min ca 20 mm, H ca 58 mm
83514842	15	17	KR min ca 20 mm, H ca 58 mm
Ändfäste, universal			
83514843	10	-	FI/MI
83514844	10	-	FA/MA
83514845	15	-	FI/MI
83514846	15	-	FA/MA

TKZP, innerhöjd 13 mm

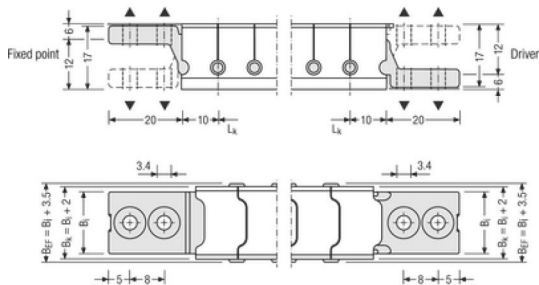

KABELSCHLEPP