
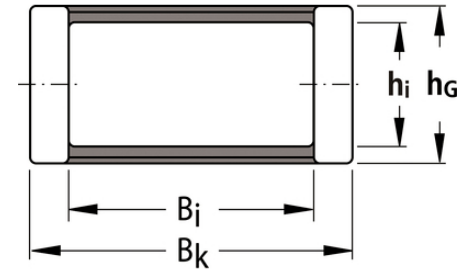


UNIFLEX 0455 innerhöjd 26 mm

Vid nykonstruktion, använd UA1455 eller TKA38

Robust och effektiv öppningsbar standardsläpkedja med stabil och vridstyv konstruktion för långa åklängder. Innerbredder 25-130 mm. Beställ direkt i vår webshop!

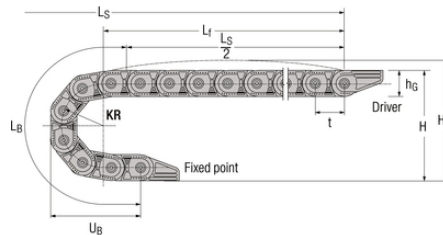

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



God kemisk resistens



Halogenfri



Robust



UV-beständig

Fördelar

Uniflex är robusta och effektiva standardsläpkedjor
 Stabil och vridstyv kedjekonstruktion
 Öppningsbar
 Finns även som tubvariant

Användningsområden

Dynamiska maskinapplikationer
 Automation
 Robotsystem
 Fordon

Produktegenskaper

Innerbredder 25-130 mm
 Öppningsbar på in- eller utsidan
 Kan förses med avdelare
 Brandspridningsklass: UL94-HB

Senaste uppdatering (24.02.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNIFLEX 0455 innerhöjd 26 mm

Design/Utförande

Går att få med extra staglås när till exempel hydraulslangar förläggs i kedjan, kontakta oss för mer information
Omfattande avdelarsystem finns
Flera varianter av ändfästen och dragavlastningar finns

Övrigt

Vid nykonstruktion välj UNIFLEX ADVANCED 1455 eller TKA 38
Kan även levereras i specialutförande för höga eller låga temperaturer samt ESD- och ATEX-miljöer. Kontakta oss för mer information.
Vid glidande applikationer, kontakta oss för support
CAD-modeller finns att hämta på <http://kabelschlepp.partcommunity.com/portal/portal/kabelschlepp>

Tekniska data

Mått:	Innerhöjd h_i : 26 mm (typ 060 = 25 mm) Ytterhöjd h_G : 36 mm Delning t : 44,5 mm (22 länkar/m) $H = 2 KR + h_G$ $LB = KR \times \pi + 2 \times t$
Färg:	Svart, andra färger vid förfrågan
Material:	KS-PA
Temperaturområde:	-40°C till +100°C
Övrigt:	Max åksträcka fribärande 4,4 m Max åksträcka glidande 120 m Max åkhastighet 10 m/s Max acceleration 50 m/s ²

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

UNIFLEX 0455 innerhöjd 26 mm

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Böjningsradie, KR (mm)
Typ 030, öppningsbar på utsidan			
83510887	25	43	KR=52
83510888	25	43	KR=65
83510889	25	43	KR=95
83510890	25	43	KR=125
83510891	25	43	KR=150
83510892	25	43	KR=180
83510893	25	43	KR=200
83510894	25	43	KR=225
83510895	38	56	KR=52
83510896	38	56	KR=65
83510897	38	56	KR=95
83510898	38	56	KR=125
83510899	38	56	KR=150
83510900	38	56	KR=180
83510901	38	56	KR=200
83510902	38	56	KR=225
83510947	58	76	KR=52
83510948	58	76	KR=65
83510949	58	76	KR=95
83510950	58	76	KR=125
83510951	58	76	KR=150
83510952	58	76	KR=180
83510953	58	76	KR=200
83510954	58	76	KR=225
83510955	78	96	KR=52
83510956	78	96	KR=65
83510957	78	96	KR=95
83510958	78	96	KR=125
83510959	78	96	KR=150
83510960	78	96	KR=180
83510961	78	96	KR=200
83510962	78	96	KR=225
83511007	103	121	KR=52
83511008	103	121	KR=65

Senaste uppdatering (24.02.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

UNIFLEX 0455 innerhöjd 26 mm

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Böjningsradie, KR (mm)
83511009	103	121	KR=95
83511010	103	121	KR=125
83511011	103	121	KR=150
83511012	103	121	KR=180
83511013	103	121	KR=200
83511014	103	121	KR=225
83511015	130	148	KR=52
83511016	130	148	KR=65
83511017	130	148	KR=95
83511018	130	148	KR=125
83511019	130	148	KR=150
83511020	130	148	KR=180
83511021	130	148	KR=200
83511022	130	148	KR=225
Typ 040, öppningsbar på insidan			
83510903	25	43	KR=52
83510904	25	43	KR=65
83510905	25	43	KR=95
83510906	25	43	KR=125
83510907	25	43	KR=150
83510908	25	43	KR=180
83510909	25	43	KR=200
83510910	25	43	KR=225
83510911	38	56	KR=52
83510912	38	56	KR=65
83510913	38	56	KR=95
83510914	38	56	KR=125
83510915	38	56	KR=150
83510916	38	56	KR=180
83510917	38	56	KR=200
83510918	38	56	KR=225
83510963	58	76	KR=52
83510964	58	76	KR=65
83510965	58	76	KR=95
83510966	58	76	KR=125

Senaste uppdatering (24.02.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNIFLEX 0455 innerhöjd 26 mm

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Böjningsradie, KR (mm)
83510967	58	76	KR=150
83510968	58	76	KR=180
83510969	58	76	KR=200
83510970	58	76	KR=225
83510971	78	96	KR=52
83510972	78	96	KR=65
83510973	78	96	KR=95
83510974	78	96	KR=125
83510975	78	96	KR=150
83510976	78	96	KR=180
83510977	78	96	KR=200
83510978	78	96	KR=225
83511023	103	121	KR=52
83511024	103	121	KR=65
83511025	103	121	KR=95
83511026	103	121	KR=125
83511027	103	121	KR=150
83511028	103	121	KR=180
83511029	103	121	KR=200
83511030	103	121	KR=225
83511031	130	148	KR=52
83511032	130	148	KR=65
83511033	130	148	KR=95
83511034	130	148	KR=125
83511035	130	148	KR=150
83511036	130	148	KR=180
83511037	130	148	KR=200
83511038	130	148	KR=225
Typ 050, täckt utsida, öppningsbar på insidan			
83510919	25	43	KR=52
83510920	25	43	KR=65
83510921	25	43	KR=95
83510922	25	43	KR=125
83510923	25	43	KR=150
83510924	25	43	KR=180

Senaste uppdatering (24.02.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNIFLEX 0455 innerhöjd 26 mm

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Böjningsradie, KR (mm)
83510925	25	43	KR=200
83510926	25	43	KR=225
83510927	38	56	KR=52
83510928	38	56	KR=65
83510929	38	56	KR=95
83510930	38	56	KR=125
83510931	38	56	KR=150
83510932	38	56	KR=180
83510933	38	56	KR=200
83510934	38	56	KR=225
83510979	58	76	KR=52
83510980	58	76	KR=65
83510981	58	76	KR=95
83510982	58	76	KR=125
83510983	58	76	KR=150
83510984	58	76	KR=180
83510985	58	76	KR=200
83510986	58	76	KR=225
83510987	78	96	KR=52
83510988	78	96	KR=65
83510989	78	96	KR=95
83510990	78	96	KR=125
83510991	78	96	KR=150
83510992	78	96	KR=180
83510993	78	96	KR=200
83510994	78	96	KR=225
83511039	103	121	KR=52
83511040	103	121	KR=65
83511041	103	121	KR=95
83511042	103	121	KR=125
83511043	103	121	KR=150
83511044	103	121	KR=180
83511045	103	121	KR=200
83511046	103	121	KR=225
83511047	130	148	KR=52

Senaste uppdatering (24.02.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNIFLEX 0455 innerhöjd 26 mm

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Böjningsradie, KR (mm)
83511048	130	148	KR=65
83511049	130	148	KR=95
83511050	130	148	KR=125
83511051	130	148	KR=150
83511052	130	148	KR=180
83511053	130	148	KR=200
83511054	130	148	KR=225
Typ 060, täckt ut- och insida, öppningsbar på insidan			
83510935	25	43	KR=95
83510936	25	43	KR=125
83510937	25	43	KR=150
83510938	25	43	KR=180
83510939	25	43	KR=200
83510940	25	43	KR=225
83510941	38	56	KR=95
83510942	38	56	KR=125
83510943	38	56	KR=150
83510944	38	56	KR=180
83510945	38	56	KR=200
83510946	38	56	KR=225
83510995	58	76	KR=95
83510996	58	76	KR=125
83510997	58	76	KR=150
83510998	58	76	KR=180
83510999	58	76	KR=200
83511000	58	76	KR=225
83511001	78	96	KR=95
83511002	78	96	KR=125
83511003	78	96	KR=150
83511004	78	96	KR=180
83511005	78	96	KR=200
83511006	78	96	KR=225
83511055	103	121	KR=95
83511056	103	121	KR=125
83511057	103	121	KR=150

Senaste uppdatering (24.02.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNIFLEX 0455 innerhöjd 26 mm

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Böjningsradie, KR (mm)
83511058	103	121	KR=180
83511059	103	121	KR=200
83511060	103	121	KR=225
83511061	130	148	KR=95
83511062	130	148	KR=125
83511063	130	148	KR=150
83511064	130	148	KR=180
83511065	130	148	KR=200
83511066	130	148	KR=225

Senaste uppdatering (24.02.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNIFLEX 0455 innerhöjd 26 mm

