
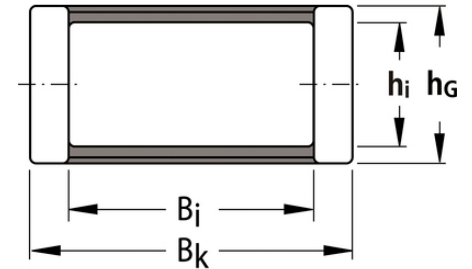


UNIFLEX 0455 innerhöjd 26 mm

Vid nykonstruktion, använd UA1455 eller TKA38

Robust och effektiv öppningsbar standardsläpkedja med stabil och vridstyv konstruktion för långa åklängder. Innerbredder 25-130 mm. Beställ direkt i vår webshop!

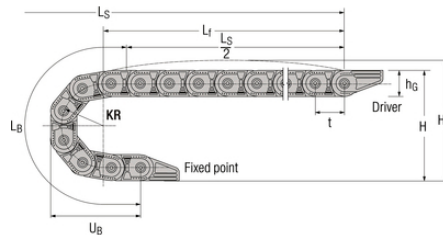

UV-beständig



Robust



Halogenfri



God kemisk resistens



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Fördelar

Uniflex är robusta och effektiva standardsläpkedjor
 Stabil och vridstyv kedjekonstruktion
 Öppningsbar
 Finns även som tubvariant

Användningsområden

Dynamiska maskinapplikationer
 Automation
 Robotsystem
 Fordon

Produktegenskaper

Innerbredder 25-130 mm
 Öppningsbar på in- eller utsidan
 Kan förses med avdelare
 Brandspridningsklass: UL94-HB

Senaste uppdatering (12.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNIFLEX 0455 innerhöjd 26 mm

Design/Utförande

Går att få med extra staglås när till exempel hydraulslangar förläggs i kedjan, kontakta oss för mer information
Omfattande avdelarsystem finns
Flera varianter av ändfästen och dragavlastningar finns

Övrigt

Vid nykonstruktion välj UNIFLEX ADVANCED 1455 eller TKA 38
Kan även levereras i specialutförande för höga eller låga temperaturer samt ESD- och ATEX-miljöer. Kontakta oss för mer information.
Vid glidande applikationer, kontakta oss för support
CAD-modeller finns att hämta på <http://kabelschlepp.partcommunity.com/portal/portal/kabelschlepp>

Tekniska data

Mått:	Innerhöjd h_i : 26 mm (typ 060 = 25 mm) Ytterhöjd h_G : 36 mm Delning t : 44,5 mm (22 länkar/m) $H = 2 KR + h_G$ $LB = KR \times \pi + 2 \times t$
Färg:	Svart, andra färger vid förfrågan
Material:	KS-PA
Temperaturområde:	-40°C till +100°C
Övrigt:	Max åksträcka fribärande 4,4 m Max åksträcka glidande 120 m Max åkhastighet 10 m/s Max acceleration 50 m/s ²

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

UNIFLEX 0455 innerhöjd 26 mm

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Böjradie, KR (mm)
Typ 030, öppningsbar på utsidan			
83510887	25	43	KR=52
83510888	25	43	KR=65
83510889	25	43	KR=95
83510890	25	43	KR=125
83510891	25	43	KR=150
83510892	25	43	KR=180
83510893	25	43	KR=200
83510894	25	43	KR=225
83510895	38	56	KR=52
83510896	38	56	KR=65
83510897	38	56	KR=95
83510898	38	56	KR=125
83510899	38	56	KR=150
83510900	38	56	KR=180
83510901	38	56	KR=200
83510902	38	56	KR=225
83510947	58	76	KR=52
83510948	58	76	KR=65
83510949	58	76	KR=95
83510950	58	76	KR=125
83510951	58	76	KR=150
83510952	58	76	KR=180
83510953	58	76	KR=200
83510954	58	76	KR=225
83510955	78	96	KR=52
83510956	78	96	KR=65
83510957	78	96	KR=95
83510958	78	96	KR=125
83510959	78	96	KR=150
83510960	78	96	KR=180
83510961	78	96	KR=200
83510962	78	96	KR=225
83511007	103	121	KR=52
83511008	103	121	KR=65

Senaste uppdatering (12.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

UNIFLEX 0455 innerhöjd 26 mm

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Böjradie, KR (mm)
83511009	103	121	KR=95
83511010	103	121	KR=125
83511011	103	121	KR=150
83511012	103	121	KR=180
83511013	103	121	KR=200
83511014	103	121	KR=225
83511015	130	148	KR=52
83511016	130	148	KR=65
83511017	130	148	KR=95
83511018	130	148	KR=125
83511019	130	148	KR=150
83511020	130	148	KR=180
83511021	130	148	KR=200
83511022	130	148	KR=225
Typ 040, öppningsbar på insidan			
83510903	25	43	KR=52
83510904	25	43	KR=65
83510905	25	43	KR=95
83510906	25	43	KR=125
83510907	25	43	KR=150
83510908	25	43	KR=180
83510909	25	43	KR=200
83510910	25	43	KR=225
83510911	38	56	KR=52
83510912	38	56	KR=65
83510913	38	56	KR=95
83510914	38	56	KR=125
83510915	38	56	KR=150
83510916	38	56	KR=180
83510917	38	56	KR=200
83510918	38	56	KR=225
83510963	58	76	KR=52
83510964	58	76	KR=65
83510965	58	76	KR=95
83510966	58	76	KR=125

Senaste uppdatering (12.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNIFLEX 0455 innerhöjd 26 mm

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Böjradie, KR (mm)
83510967	58	76	KR=150
83510968	58	76	KR=180
83510969	58	76	KR=200
83510970	58	76	KR=225
83510971	78	96	KR=52
83510972	78	96	KR=65
83510973	78	96	KR=95
83510974	78	96	KR=125
83510975	78	96	KR=150
83510976	78	96	KR=180
83510977	78	96	KR=200
83510978	78	96	KR=225
83511023	103	121	KR=52
83511024	103	121	KR=65
83511025	103	121	KR=95
83511026	103	121	KR=125
83511027	103	121	KR=150
83511028	103	121	KR=180
83511029	103	121	KR=200
83511030	103	121	KR=225
83511031	130	148	KR=52
83511032	130	148	KR=65
83511033	130	148	KR=95
83511034	130	148	KR=125
83511035	130	148	KR=150
83511036	130	148	KR=180
83511037	130	148	KR=200
83511038	130	148	KR=225
Typ 050, täckt utsida, öppningsbar på insidan			
83510919	25	43	KR=52
83510920	25	43	KR=65
83510921	25	43	KR=95
83510922	25	43	KR=125
83510923	25	43	KR=150
83510924	25	43	KR=180

Senaste uppdatering (12.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNIFLEX 0455 innerhöjd 26 mm

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Böjradie, KR (mm)
83510925	25	43	KR=200
83510926	25	43	KR=225
83510927	38	56	KR=52
83510928	38	56	KR=65
83510929	38	56	KR=95
83510930	38	56	KR=125
83510931	38	56	KR=150
83510932	38	56	KR=180
83510933	38	56	KR=200
83510934	38	56	KR=225
83510979	58	76	KR=52
83510980	58	76	KR=65
83510981	58	76	KR=95
83510982	58	76	KR=125
83510983	58	76	KR=150
83510984	58	76	KR=180
83510985	58	76	KR=200
83510986	58	76	KR=225
83510987	78	96	KR=52
83510988	78	96	KR=65
83510989	78	96	KR=95
83510990	78	96	KR=125
83510991	78	96	KR=150
83510992	78	96	KR=180
83510993	78	96	KR=200
83510994	78	96	KR=225
83511039	103	121	KR=52
83511040	103	121	KR=65
83511041	103	121	KR=95
83511042	103	121	KR=125
83511043	103	121	KR=150
83511044	103	121	KR=180
83511045	103	121	KR=200
83511046	103	121	KR=225
83511047	130	148	KR=52

Senaste uppdatering (12.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNIFLEX 0455 innerhöjd 26 mm

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Böjradie, KR (mm)
83511048	130	148	KR=65
83511049	130	148	KR=95
83511050	130	148	KR=125
83511051	130	148	KR=150
83511052	130	148	KR=180
83511053	130	148	KR=200
83511054	130	148	KR=225
Typ 060, täckt ut- och insida, öppningsbar på insidan			
83510935	25	43	KR=95
83510936	25	43	KR=125
83510937	25	43	KR=150
83510938	25	43	KR=180
83510939	25	43	KR=200
83510940	25	43	KR=225
83510941	38	56	KR=95
83510942	38	56	KR=125
83510943	38	56	KR=150
83510944	38	56	KR=180
83510945	38	56	KR=200
83510946	38	56	KR=225
83510995	58	76	KR=95
83510996	58	76	KR=125
83510997	58	76	KR=150
83510998	58	76	KR=180
83510999	58	76	KR=200
83511000	58	76	KR=225
83511001	78	96	KR=95
83511002	78	96	KR=125
83511003	78	96	KR=150
83511004	78	96	KR=180
83511005	78	96	KR=200
83511006	78	96	KR=225
83511055	103	121	KR=95
83511056	103	121	KR=125
83511057	103	121	KR=150

Senaste uppdatering (12.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNIFLEX 0455 innerhöjd 26 mm

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Böjradie, KR (mm)
83511058	103	121	KR=180
83511059	103	121	KR=200
83511060	103	121	KR=225
83511061	130	148	KR=95
83511062	130	148	KR=125
83511063	130	148	KR=150
83511064	130	148	KR=180
83511065	130	148	KR=200
83511066	130	148	KR=225

Senaste uppdatering (12.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNIFLEX 0455 innerhöjd 26 mm

