

UNIFLEX advanced 1455 innerhöjd 26 mm

Design/Utförande

Flera varianter av ändfästen och dragavlastningar finns

Omfattande avdelarsystem finns

Glidskor för minskat slitage vid långa åkstrackor finns

Övrigt

Kan även levereras i specialutförande för höga eller låga temperaturer samt ESD- och ATEX-miljöer. Kontakta oss för mer information.

Vid glidande applikationer, kontakta oss för support

CAD-modeller finns att hämta på <http://kabelschlepp.partcommunity.com/portal/portal/kabelschlepp>

Tekniska data

Mått:

Innerhöjd h_i : 26 mm

Ytterhöjd h_G : 36 mm

Delning $t = 45,5$ mm (22 länkar/m)

$H = 2 KR + h_G$

$LB = KR \times \pi + 2 \times t$

Färg:

Svart, andra färger vid förfrågan

Material:

KS-PA

Temperaturområde:

-40 °C till +100 °C

Övrigt:

Max åksträcka fribärande 4,8 m

Max åksträcka glidande 120 m

Max åkhastighet 10 m/s

Max acceleration 50 m/s²

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

UNIFLEX advanced 1455 innerhöjd 26 mm

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Böjningsradie, KR (mm)
Typ 020, ej öppningsbar			
83513276	25	41	KR=52
83513277	25	41	KR=65
83513278	25	41	KR=95
83513279	25	41	KR=125
83513280	25	41	KR=150
83513281	25	41	KR=180
83513282	25	41	KR=200
83513284	38	54	KR=52
83513285	38	54	KR=65
83513286	38	54	KR=95
83513287	38	54	KR=125
83513288	38	54	KR=150
83513289	38	54	KR=180
83513290	38	54	KR=200
83513292	58	74	KR=52
83513293	58	74	KR=65
83513294	58	74	KR=95
83513295	58	74	KR=125
83513296	58	74	KR=150
83513297	58	74	KR=180
83513298	58	74	KR=200
83513300	78	94	KR=52
83513301	78	94	KR=65
83513302	78	94	KR=95
83513303	78	94	KR=125
83513304	78	94	KR=150
83513305	78	94	KR=180
83513306	78	94	KR=200
83513308	103	119	KR=52
83513309	103	119	KR=65
83513310	103	119	KR=95
83513311	103	119	KR=125
83513312	103	119	KR=150
83513313	103	119	KR=180

UNIFLEX advanced 1455 innerhöjd 26 mm

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Böjningsradie, KR (mm)
83513314	103	119	KR=200
Typ 030, öppningsbar på utsidan			
83513317	25	41	KR=52
83513318	25	41	KR=65
83513319	25	41	KR=95
83513320	25	41	KR=125
83513321	25	41	KR=150
83513322	25	41	KR=180
83513323	25	41	KR=200
83513325	38	54	KR=52
83513326	38	54	KR=65
83513327	38	54	KR=95
83513328	38	54	KR=125
83513329	38	54	KR=150
83513330	38	54	KR=180
83513331	38	54	KR=200
83513333	58	74	KR=52
83513334	58	74	KR=65
83513335	58	74	KR=95
83513336	58	74	KR=125
83513337	58	74	KR=150
83513338	58	74	KR=180
83513339	58	74	KR=200
83513341	78	94	KR=52
83513342	78	94	KR=65
83513343	78	94	KR=125
83513344	78	94	KR=150
83513345	78	94	KR=180
83513346	78	94	KR=200
83513607	78	94	KR=95
83513348	103	119	KR=52
83513349	103	119	KR=65
83513350	103	119	KR=95
83513351	103	119	KR=125
83513352	103	119	KR=150

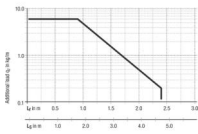
UNIFLEX advanced 1455 innerhöjd 26 mm

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Böjningsradie, KR (mm)
83513353	103	119	KR=180
83513354	103	119	KR=200
Typ 040, öppningsbar på insidan			
83513356	25	41	KR=52
83513357	25	41	KR=65
83513358	25	41	KR=95
83513359	25	41	KR=125
83513360	25	41	KR=150
83513361	25	41	KR=180
83513362	25	41	KR=200
83513364	38	54	KR=52
83513365	38	54	KR=65
83513366	38	54	KR=95
83513367	38	54	KR=125
83513368	38	54	KR=150
83513369	38	54	KR=180
83513370	38	54	KR=200
83513372	58	74	KR=52
83513373	58	74	KR=65
83513374	58	74	KR=95
83513375	58	74	KR=125
83513376	58	74	KR=150
83513377	58	74	KR=180
83513378	58	74	KR=200
83513380	78	94	KR=52
83513381	78	94	KR=65
83513382	78	94	KR=95
83513383	78	94	KR=125
83513384	78	94	KR=150
83513385	78	94	KR=180
83513386	78	94	KR=200
83513388	103	119	KR=52
83513389	103	119	KR=65
83513390	103	119	KR=95
83513391	103	119	KR=125

UNIFLEX advanced 1455 innerhöjd 26 mm

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Böjningsradie, KR (mm)
83513392	103	119	KR=150
83513393	103	119	KR=180
83513394	103	119	KR=200

UNIFLEX advanced 1455 innerhöjd 26 mm

**KABELSCHLEPP**