
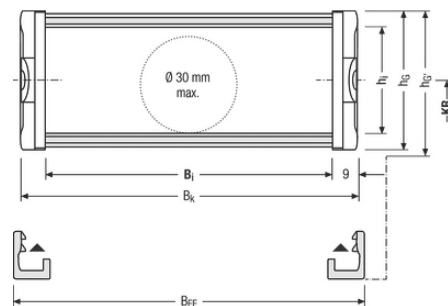
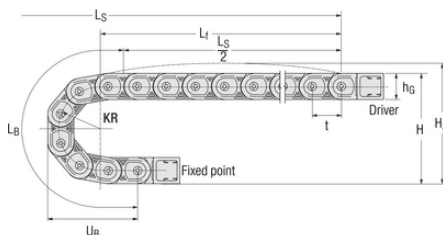


UNIFLEX advanced 1555 innerhöjd 38 mm

Robust kedja för långa åklängder

Lätt, tyst och robust standardsläpkedja som klarar långa fribärande längder. Optimal för dynamiska applikationer och robotsystem. Beställ direkt i vår webshop!

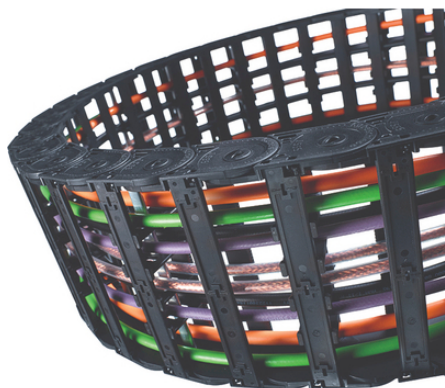

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



God kemisk resistens



Halogenfri



Robust



UV-beständig

Fördelar

UNIFLEX advanced är lätta, tysta och robusta standardsläpkedjor

Stabil och vridstyv kedjekonstruktion

Finns öppningsbar och sluten

Lätt att öppna

Användningsområden

Dynamiska maskinapplikationer

Automation

Robotsystem

Fordon

Produktegenskaper

Innerbredder 50-175 mm

Öppningsbar på in- eller utsidan eller sluten

Kan förses med avdelare

Brandspridningsklass: UL94-HB

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNIFLEX advanced 1555 innerhöjd 38 mm

Design/Utförande

Flera varianter av ändfästen och dragavlastningar finns

Omfattande avdelarsystem finns

Glidskor för minskat slitage vid långa åkstrackor finns

Övrigt

Kan även levereras i specialutförande för höga eller låga temperaturer samt ESD- och ATEX-miljöer. Kontakta oss för mer information.

Vid glidande applikationer, kontakta oss för support

CAD-modeller finns att hämta på <http://kabelschlepp.partcommunity.com/portal/portal/kabelschlepp>

Tekniska data

Mått:

Innerhöjd h_i : 38 mm

Ytterhöjd h_G : 50 mm

Delning $t = 55,5$ mm (18 länkar/m)

$H = 2 KR + h_G$

$LB = KR \times \pi + 2 \times t$

Färg:

Svart, andra färger vid förfrågan

Material:

KS-PA

Temperaturområde:

-40 °C till +100 °C

Övrigt:

Max åksträcka fribärande 6,2 m

Max åksträcka glidande 125 m

Max åkhastighet 9 m/s

Max acceleration 45 m/s²

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

UNIFLEX advanced 1555 innerhöjd 38 mm

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Böjningsradie, KR (mm)
Typ 020, ej öppningsbar			
83513427	50	68	KR=63
83513428	50	68	KR=80
83513429	50	68	KR=100
83513430	50	68	KR=125
83513431	50	68	KR=160
83513432	50	68	KR=200
83513434	75	93	KR=63
83513435	75	93	KR=80
83513436	75	93	KR=100
83513437	75	93	KR=125
83513438	75	93	KR=160
83513439	75	93	KR=200
83513441	100	118	KR=63
83513442	100	118	KR=80
83513443	100	118	KR=100
83513444	100	118	KR=125
83513445	100	118	KR=160
83513446	100	118	KR=200
83513447	100	118	KR=230
83513448	125	143	KR=63
83513449	125	143	KR=80
83513450	125	143	KR=100
83513451	125	143	KR=125
83513452	125	143	KR=160
83513453	125	143	KR=200
83513454	125	143	KR=230
83513455	150	168	KR=63
83513456	150	168	KR=80
83513457	150	168	KR=100
83513458	150	168	KR=125
83513459	150	168	KR=160
83513460	150	168	KR=200
83513461	150	168	KR=230
Typ 030, öppningsbar på utsidan			


UNIFLEX advanced 1555 innerhöjd 38 mm

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Böjningsradie, KR (mm)
83513462	50	68	KR=63
83513463	50	68	KR=80
83513464	50	68	KR=100
83513465	50	68	KR=125
83513466	50	68	KR=160
83513467	50	68	KR=200
83513469	75	93	KR=63
83513470	75	93	KR=80
83513471	75	93	KR=100
83513472	75	93	KR=125
83513473	75	93	KR=160
83513474	75	93	KR=200
83513475	100	118	KR=63
83513476	100	118	KR=80
83513477	100	118	KR=100
83513478	100	118	KR=125
83513479	100	118	KR=160
83513480	100	118	KR=200
83513481	100	118	KR=230
83513482	125	143	KR=63
83513483	125	143	KR=80
83513484	125	143	KR=100
83513485	125	143	KR=125
83513486	125	143	KR=160
83513487	125	143	KR=200
83513488	125	143	KR=230
83513489	150	168	KR=63
83513490	150	168	KR=80
83513491	150	168	KR=100
83513492	150	168	KR=125
83513493	150	168	KR=160
83513494	150	168	KR=200
83513495	150	168	KR=230
Typ 040, öppningsbar på insidan			
83513496	50	68	KR=63

UNIFLEX advanced 1555 innerhöjd 38 mm

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Böjningsradie, KR (mm)
83513497	50	68	KR=80
83513498	50	68	KR=100
83513499	50	68	KR=125
83513500	50	68	KR=160
83513501	50	68	KR=200
83513503	75	93	KR=63
83513504	75	93	KR=80
83513505	75	93	KR=100
83513506	75	93	KR=125
83513507	75	93	KR=160
83513508	75	93	KR=200
83513510	100	118	KR=63
83513511	100	118	KR=80
83513512	100	118	KR=100
83513513	100	118	KR=125
83513514	100	118	KR=160
83513515	100	118	KR=200
83513516	100	118	KR=230
83513517	125	143	KR=63
83513518	125	143	KR=80
83513519	125	143	KR=100
83513520	125	143	KR=125
83513521	125	143	KR=160
83513522	125	143	KR=200
83513523	125	143	KR=230
83513524	150	168	KR=63
83513525	150	168	KR=80
83513526	150	168	KR=100
83513527	150	168	KR=125
83513528	150	168	KR=160
83513529	150	168	KR=200
83513530	150	168	KR=230

UNIFLEX advanced 1555 innerhöjd 38 mm

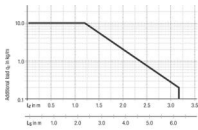**KABELSCHLEPP**