


Översikt typ LS/LSX, innerhöjd 58 mm

Kostnadseffektiv lättviktsläpkedja i stål med specialytbehandling eller rostfritt stål. Klarar långa fribärande åksträckor. Beställ via 0155-777 80.

**KABELSCHLEPP**

Kompletterande automationskomponenter från Lapp

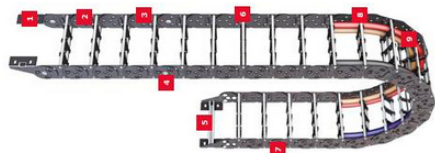

Maskin- och anläggningkonstruktion



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Robust



Temperaturbeständig

Fördelar

Utförande:

1. Ändfästen anpassas lätt för olika situationer
2. Tunna länkar, ger liten skillnad mellan yttre- och innerbredd
3. Viktoptimerade och ytbehandlade länkband
4. Centrumbult tillbehör vid hög belastning
5. Integrerade fästen för C-profilskenor i ändfästena
6. Alla tvärstag finns med 1 mm breddsteg
7. Böjradiestoppar är integrerade i länkarna, inga "bultar" behövs
8. Avdelare av plast och stål finns
9. Många avdelarsystem finns

Användningsområden

Vid långa fribärande åksträckor

Senaste uppdatering (29.08.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Översikt typ LS/LSX, innerhöjd 58 mm

Vid låga till medium vikter av kablar och slangar i kedjan
I smutsiga miljöer
Då en kostnadseffektiv stålsläpkedja efterfrågas

Produktegenskaper

Innerhöjd: 58 mm
Innerbredd: 84-584 mm
Länkdelening: 105 mm
Åksträcka fribärande: Upp till 5 m

Övrigt

För detaljerad produktinformation, vänligen kontakta oss eller ladda ned katalogen via vårt nedladdningscenter
CAD-modeller kan skapas på Cadenas och Traceparts

Tekniska data

Material:	Länkband: Stål med specialytbehandling eller rostfritt stål Tvärstag: Aluminium eller stål
Temperaturområde:	-25 °C till +250 °C (beroende på typ)

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Översikt typ LS/LSX, innerhöjd 58 mm