


Översikt typ MOBIFLEX, innerhöjd 24-167 mm

Kostnadseffektiv, helt tät tubsläpkedja av förzinkat stål som ger bra skydd av kablar och slangar. Klarar kortare fribärande åksträckor. Beställ via 0155-777 80.

**KABELSCHLEPP**

Kompletterande automationskomponenter från Lapp

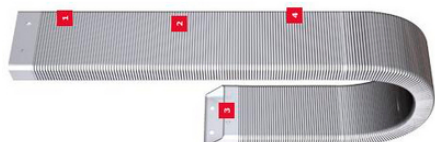

Maskin- och anläggningkonstruktion



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Robust



Temperaturbeständig

Fördelar

Utförande:

1. Helt tät tubsläpkedja
2. Ger bra skydd av kablar och slangar
3. Olika typer av ändfästen finns
4. Rektangulär korrugerad konstruktion
5. Tystgående

Användningsområden

Vid kortare fribärande åksträckor

Vid låga till medium vikter av kablar och slangar i kedjan

I smutsiga miljöer även då heta spånor förekommer

Då en kostnadseffektiv enkel stålsläpkedja efterfrågas

Produktegenskaper

Sex storlekar finns enligt följande:

Innerhöjd: 24-167 mm

Innerbredd: 24-170 mm

Senaste uppdatering (29.08.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Översikt typ MOBIFLEX, innerhöjd 24-167 mm

Åksträcka fribärande: Upp till 2,5 m

Övrigt

För detaljerad produktinformation, vänligen kontakta oss eller ladda ned katalogen via vårt nedladdningscenter
CAD-modeller kan skapas på Cadenas och Traceparts

Tekniska data

Material:	Förzinkat stål
Temperaturområde:	-25 °C till +250 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Översikt typ MOBIFLEX, innerhöjd 24-167 mm

Senaste uppdatering (29.08.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16