


Gejderavstrykare typ BA 115

För renskrapning av gejdor på maskiner

Håller gejdor för rörliga maskindelar rena. Beständig mot oljor, emulsioner, fetter, syror och baser samt mikroorganismer. Beställ direkt i vår webshop!

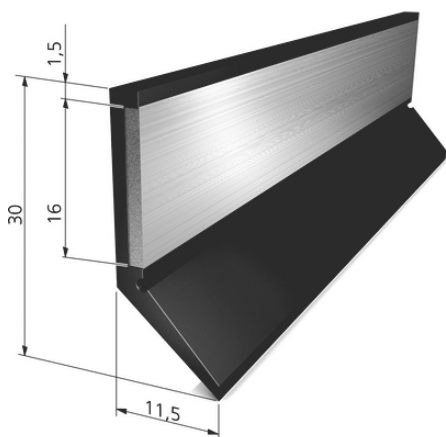



God kemisk resistens



Robust



Temperaturbeständig

Fördelar

Gejderavstrykarna BA115 håller gejdor för rörliga maskindelar rena

Lång livslängd

Beständig mot oljor, emulsioner, fetter, syror och baser

Beständig mot mikroorganismer

Användningsområden

Bearbetningsmaskiner

Produktegenskaper

Högflexibel

Max förspänning 4 mm

Övrigt

Kan även levereras kundanpassad

Tekniska data

Material:

Avstrykläpp: nitrilgummi

Hållarprofil: stål

Temperaturområde:

-40 °C till +100 °C, kortvarigt +140 °C

Gejderavstrykare typ BA 115

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Gejderavstrykare typ BA 115

Art nr	Benämning	Längd (mm)
83514358	BA 115	500

Senaste uppdatering (16.09.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16