


Gejderavstrykare typ BA 65

För renskrapning av gejdor på maskiner

Håller gejdor för rörliga maskindelar rena. Beständig mot oljor, emulsioner, fetter, syror och baser samt mikroorganismer. Beställ direkt i vår webshop!

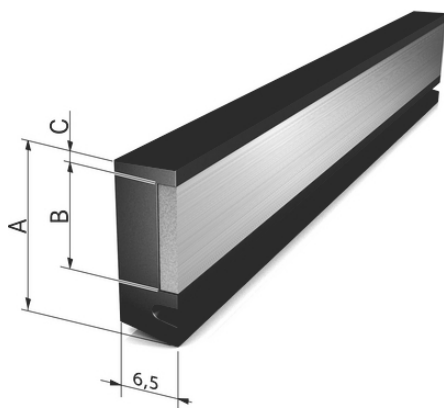

KABELSCHLEPP



God kemisk resistens



Robust



Temperaturbeständig

Fördelar

Gejderavstrykarna BA65 håller gejdor för rörliga maskindelar rena

Lång livslängd

Beständig mot oljor, emulsioner, fetter, syror och baser

Beständig mot mikroorganismer

Användningsområden

Bearbetningsmaskiner

Övrigt

Kan även levereras kundanpassad

Tekniska data

Material:

Avstrykläpp: nitrilgummi

Hållarprofil: stål

Temperaturområde:

-40°C till +100°C, kortvarigt +140°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Gejderavstrykare typ BA 65

Art nr	Benämning	Längd (mm)	Mått A (mm)	Mått B (mm)	Mått C (mm)
83529030	BA65-14	500	14	8	1
83529031	BA65-18	500	18	12	1
83529034	BA65-22	500	22	15	-
83529032	BA65-25	500	25	18	1,5