


Gejderavstrykare typ BA

För renskrapning av gejdor på maskiner

Gejderavstrykare håller gejdor för rörliga maskindelar rena. Beständig mot oljor, emulsioner, fetter, alkalier och vatten. Beställ direkt i vår webshop!

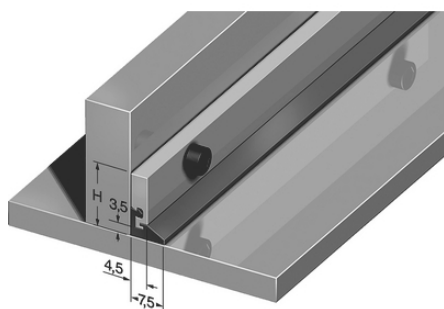

KABELSCHLEPP



God kemisk resistens



Robust



Temperaturbeständig

Fördelar

Gejderavstrykarna BA håller gejdor för rörliga maskindelar rena

Lång livslängd

Lätt att byta avstrykarläppen

Beständig mot oljor, emulsioner, fetter, alkalier och vatten

Användningsområden

Bearbetningsmaskiner

Övrigt

Kan även levereras kundanpassad

Avstrykarläpp finns som reservdel

BA är inte lämplig där spånor förekommer

Tekniska data

Material:

Avstrykarläpp: polyuretan

Hållarprofil: aluminium

Temperaturområde:

-40 °C till +100 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Senaste uppdatering (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Gejderavstrykare typ BA

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget
Prisinformation.
Alla mått i mm.

Gejderavstrykare typ BA

Art nr	Benämning	Längd (mm)	Mått H (mm)
Gejderavstrykare typ BA			
83510735	BA 18, komplett	1 000	17,5
83510704	BA 18, hållarprofil	1 000	-
83510738	BA 25, komplett	1 000	23,5
83510708	BA 25, hållarprofil	1 000	-
83510711	BA, avstrykarläpp	min. 1 000	-