



Teleskopavstrykare MA 12

För tätning av teleskopiska maskinskydd

Håller teleskopskyddssektioner rena och förhindrar att spån och smuts tränger in. Lång livslängd. Beställ direkt i vår webshop!

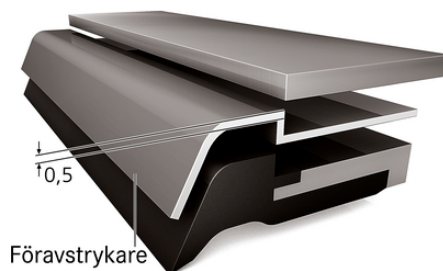

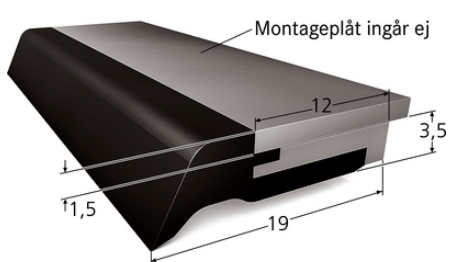

Temperaturbeständig



Robust



God kemisk resistens

Fördelar

Avstrykarna håller teleskopskyddssektioner rena och förhindrar spån och smuts att tränga in

Lång livslängd

Beständig mot oljor, emulsioner, fetter, syror och baser

Beständig mot mikroorganismer

Användningsområden

Till teleskopskydd på bearbetningsmaskiner

Produktegenskaper

Föravstrykare ska användas där spånor förekommer

Övrigt

Kan även levereras kundanpassad

Tekniska data

Material:

Avstrykare: stål och nitrilgummi

Föravstrykare: rostfritt stål

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget

Senaste uppdatering (13.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Teleskopavstrykare MA 12

Prisinformation.

Teleskopavstrykare MA 12

Art nr	Benämning	Längd (mm)
83510745	Avstrykare MA12	500
83510716	Föravstrykare MA12S	500

Senaste uppdatering (13.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16