


Dragavlastningskammor med C-profilfäste

För effektiv dragavlastning av kablar

Universella dragavlastningskammor för fixering av kablar och slangar och jämn överföring av drag- och tryckkrafter. Beställ direkt i vår webshop!

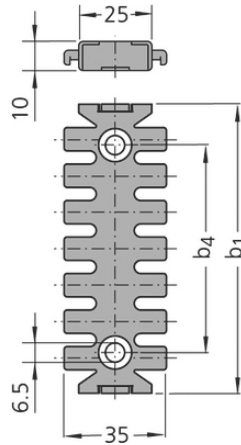

Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Halogenfri



UV-beständig

Fördelar

Universella dragavlastningskammor för fixering av kablar och slangar

Enkelt montage

Kablar och slangar fästs med buntband

Jämn överföring av drag- och tryckkrafter

Minimal kabelrörelse

Användningsområden

För montering på UMB-ändfästen för UniflexAdvanced m.fl.

Produktegenskaper

God olje- och kemikaliebeständighet

Brandspridningsklass: UL94-HB

Övrigt

CAD-modeller finns att hämta på <http://kabelschlepp.partcommunity.com/portal/portal/kabelschlepp>

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Dragavlastningskammrar med C-profilfäste

Tekniska data

Material:	KS-PA, polyamid
Temperaturområde:	-40°C till +100°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Dragavlastningskammar med C-profilfäste

Art nr	b1 (mm)	b4 (mm)	Antal tänder, nz
Dragavlastningskammar			
83513535	49	21	3
83513536	74	46	5
83513537	99	71	7
83513538	124	96	9
83513539	149	121	11
83514847	174	146	13
Dragavlastningskammar			
83513669	54	21	3
83513670	79	46	5
83513671	104	71	7
83514322	129	96	9
83514323	154	121	11
83514324	179	146	13

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16