


Dragavlastningskammar

För effektiv dragavlastning av kablar

Universella dragavlastningskammar för fixering av kablar och slangar och jämn överföring av drag- och tryckkrafter. Beställ direkt i vår webshop!

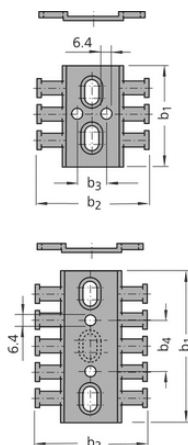

Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Halogenfri



UV-beständig

Fördelar

Universella dragavlastningskammar för fixering av kablar och slangar

Enkelt montage

Kablar och slangar fästs med buntband

Jämn överföring av drag- och tryckkrafter

Minimal kabelrörelse

Användningsområden

För montering på C-profilskenor och Uniflex ändfästen / mm

Produktegenskaper

God olje- och kemikaliebeständighet

Brandspridningsklass: UL94-HB

Övrigt

CAD-modeller finns att hämta på <http://kabelschlepp.partcommunity.com/portal/portal/kabelschlepp>

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Dragavlastningskammar

Tekniska data

Material:	KS-PA, polyamid
Temperaturområde:	-40°C till +100°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Dragavlastningskammar

Art nr	b1 (mm)	b2 (mm)	b3 (mm)	b4 (mm)	Antal tänder, nz
Dragavlastningskammar					
83514400	65	53	14	-	3
Dragavlastningskammar					
83513423	50	53	14	-	3
83514401	90	53	-	25	6
83513424	70	53	-	15	4
83514402	115	53	-	50	8
83513425	90	53	-	35	6
83514403	140	53	-	75	10
83513426	115	53	-	60	8
83514404	165	53	-	100	12
Dragavlastningskammar					
83514309	61	70	20	-	4
83514310	86	70	-	20	6
83514311	111	70	-	40	8
83514312	136	70	-	65	10
83514313	161	70	-	90	12
83514132	175	70	-	-	14
83514314	236	70	-	165	18
83514315	261	70	-	190	20