


LineFix dragavlastningar av sadeltyp

Monteras på c-profilskena

Dragavlastningar för säker fixering av kablar och slangar i släpkedjor. Enkelt och säkert montage på C-profilskenor. Beställ direkt i vår webshop!

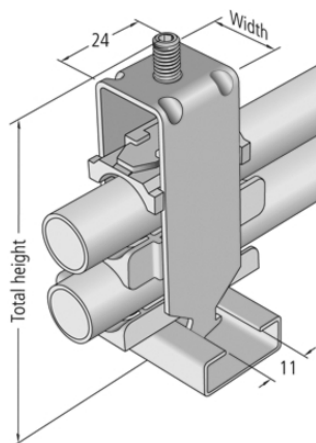

Korrosionsbeständig



Monteringstid



Robust



Temperaturbeständig

Fördelar

Dragavlastningar för säker fixering av kablar och slangar
Enkelt och säkert montage på C-profilskenor
Rundad utformning av överfallselementen är skonsamt mot kablarna
Omfattande sortiment

Användningsområden

I kombination med Kabelschlepp släpkedjor

Produktegenskaper

Överfall med bärribbor för säker fixering av kablarna
För C-profilskenor med 11 mm slitsbredd
Finns i utförande med ytbehandlat stål eller rostfritt 1.4301

Tekniska data

Material:

Bygel: Stål med korrosionsbeständig ytbehandling eller rostfritt

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

LineFix dragavlastningar av sadeltyp

1.4301

Överfall: PA6

Temperaturområde:

-40 °C till +100 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

LineFix dragavlastningar av sadeltyp

Art nr	Benämning	Minimum kabel-Ø	Max. kabel-Ø	Bredd (mm)	Total höjd vid max. kabel-Ø inkl. C-profil (mm)
1 kabel					
83513067	LF 12-1	6	12	16	55
83513068	LF 14-1	12	14	18	52
83513069	LF 16-1	14	16	20	54
83513070	LF 18-1	16	18	22	56
83513071	LF 20-1	18	20	24	59
83513072	LF 22-1	20	22	26	61
83513073	LF 26-1	22	26	30	70
83513074	LF 30-1	26	30	34	74
83513075	LF 34-1	30	34	38	78
83513076	LF 38-1	34	38	42	82
83513077	LF 42-1	38	42	46	91
2 kablar i höjd					
83513078	LF 12-2	6	12	16	73
83513079	LF 42-2	12	14	18	74
83513080	LF 16-2	14	16	20	82
83513081	LF 18-2	16	18	22	86
83513082	LF 20-2	18	20	24	91
83513083	LF 22-2	20	22	26	95
83513084	LF 26-2	22	26	30	108
83513085	LF 30-2	26	30	34	121
83513086	LF 34-2	30	34	38	129
3 kablar i höjd					
83513087	LF 12-3	6	12	16	98
83513088	LF 14-3	12	14	18	98
83513089	LF 16-3	14	16	20	105
83513090	LF 18-3	16	18	22	111
83513091	LF 20-3	18	20	24	118
83513092	LF 22-3	20	22	26	130
Rostfria, 1 kabel					
83514866	LFX 12-1	6	12	16	55
83514867	LFX 14-1	12	14	18	52
83514868	LFX 16-1	14	16	20	54
83514869	LFX 18-1	16	18	22	56

LineFix dragavlastningar av sadeltyp

Art nr	Benämning	Minimum kabel-Ø	Max. kabel-Ø	Bredd (mm)	Total höjd vid max. kabel-Ø inkl. C-profil (mm)
83514870	LFX 20-1	18	20	24	59
83514871	LFX 22-1	20	22	26	61
83514872	LFX 26-1	22	26	30	70
83514873	LFX 30-1	26	30	34	74
83514874	LFX 34-1	30	34	38	78
83514875	LFX 38-1	34	38	42	82
83514876	LFX 42-1	38	42	46	91
Rostfria, 2 kablar i höjd					
83514877	LFX 12-2	6	12	16	73
83514878	LFX 14-2	12	14	18	74
83514879	LFX 16-2	14	16	20	82
83514880	LFX 18-2	16	18	22	86
83514881	LFX 20-2	18	20	24	91
83514882	LFX 22-2	20	22	26	95
83514883	LFX 26-2	22	26	30	108
83514884	LFX 30-2	26	30	34	121
83514885	LFX 34-2	30	34	38	129
Rostfria, 3 kablar i höjd					
83514886	LFX 12-3	6	12	16	98
83514887	LFX 14-3	12	14	18	98
83514888	LFX 16-3	14	16	20	105
83514889	LFX 18-3	16	18	22	111
83514890	LFX 20-3	18	20	24	118
83514891	LFX 22-3	20	22	26	130
Extra kabelmellanlägg					
83514391	SD-12	-	-	-	-
83514392	SD-14	-	-	-	-
83514393	SD-16	-	-	-	-
83514394	SD-18	-	-	-	-
83514395	SD-20	-	-	-	-
83514396	SD-22	-	-	-	-
83514397	SD-26	-	-	-	-
83514398	SD-30	-	-	-	-
83514399	SD-34	-	-	-	-

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16