


Ändfästen MONO 0180/0182

Ändfästen till släpkedja. Enkel montering med två möjliga lägen och integrerad dragavlastning. Beställ direkt i vår webshop!

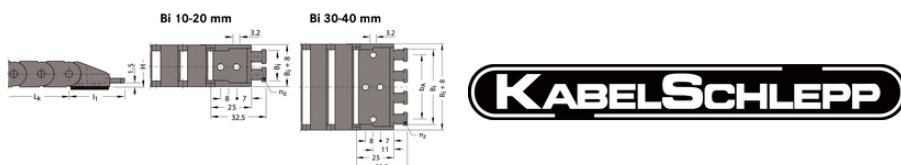

UV-beständig



Monteringstid



Halogenfri



God kemisk resistens



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Fördelar

Enkel montering
Integrerande dragavlastningar
Kan monteras i två olika lägen

Användningsområden

I kombination med MONO 0180/0182-släpkedjor

Produktegenskaper

Halogenfri
Brandspridningsklass: UL94-HB

Tekniska data

Färg: svart
Material: KS-PA
Temperaturområde: -40°C till +100°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först

Senaste uppdatering (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Ändfästen MONO 0180/0182

efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Ändfästen MONO 0180/0182

Art nr	Benämning	Bi (mm)	bA	nz
Med dragavlastning				
83510326	Fast ände (tapp)	10	-	1
83510327	Rörlig ände (hål)	10	-	1
83510328	Fast ände (tapp)	15	-	2
83510329	Rörlig ände (hål)	15	-	2
83510330	Fast ände (tapp)	20	-	2
83510331	Rörlig ände (hål)	20	-	2
83510332	Fast ände (tapp)	30	22	3
83510333	Rörlig ände (hål)	30	22	3
83510334	Fast ände (tapp)	40	32	4
83510335	Rörlig ände (hål)	40	32	4

Senaste uppdatering (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16